


CMB8151-0
Konfektionierbarer Steckverbinder
Kupplung M12 × 1, gerade

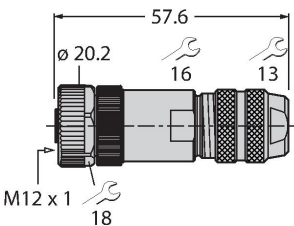

Technische Daten

Typ	CMB8151-0
Ident-No.	6930145
Steckverbinder A	Kupplung, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl	5
Kontakte	CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA, Schwarz
Griffkörper	Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt
Dichtung	Kunststoff, FPM/FKM
Außendurchmesser der Leitung	6...8 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen	0.14...0.75 mm²
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Schutzart	IP67, (verschraubt)
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	60 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-40...+85 °C
Zulassungen	cULus Recognized

Merkmale

- 
- A-Kodierung
 - Metallgehäuse
 - schirmbar
 - Schirmringversion
 - mit Druckgussgewindering
 - Schraub-Klemmanschluss
 - A-Codierung
 - 5-polig
 - Leitungsdurchlass 6 ... 8 mm
 - Adernquerschnitt 0.14 ... 0.75 mm²

Kontaktbelegung

