


YB2-FSM4.4-2PKG3M-P7X3

2-fach-Verteilersysteme – Y-Verteiler mit LED, Stecker M12x1 - 2x Kupplung M8x1

 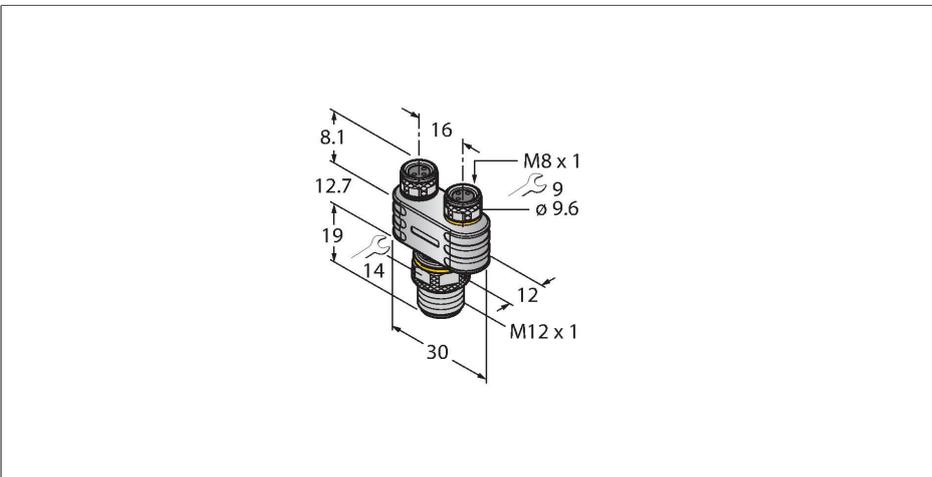


Merkmale




- M12-Stecker, 4-polig
- M8-Kupplung, 3-polig
- 1x LED grün, Betriebszustand
- 2x LED gelb, Funktionsanzeige
- RoHS-konform
- Schutzart IP67

Kontaktbelegung



Technische Daten

Typ	YB2-FSM4.4-2PKG3M-P7X3
Ident-No.	6930546
I/O Verteiler	Verteiler, 2
Steckverbinder A	Stecker, M12x1
Polzahl	4
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Transluzent
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Dichtung	Kunststoff, FKM/FPM
Anzugsdrehmoment	0.5 ... 0.6 Nm (Max. Wert des Gegenstückes beachten!)
Betriebsspannungsanzeige	LED, Grün
Schaltzustandsanzeige	LED, Gelb/Gelb
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3/2
Schutzart	IP67, nur im verschraubten Zustand
Steckverbinder B	2 x Kupplung, M8x1
Polzahl	3
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	30 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ

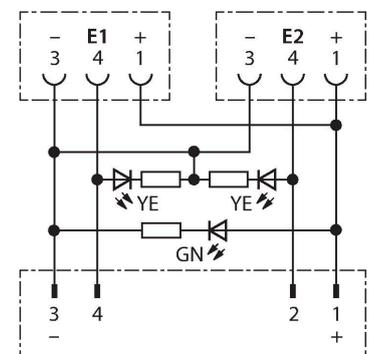

Technische Daten

Mechanische und chemische Eigenschaften

Umgebungstemperatur in Bewegung -30 °C...+80 °C

Zulassungen CE
UKCA

Montagezubehör

TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170



Drehmomentschlüsselset; Griff mit einstellbarem Drehmoment 0.4 - 1.0 Nm, Einstellwerkzeug Drehmoment, Gabelschlüssel für M8 (SW9), Gabelschlüssel für M12 (SW14)