


Zweifachverteiler
T-Verteiler ohne Leitung
Verteilerbaustein für 17-polige M23-Roboterleitung
VB2-M23ST-M23KU-RKF50-02

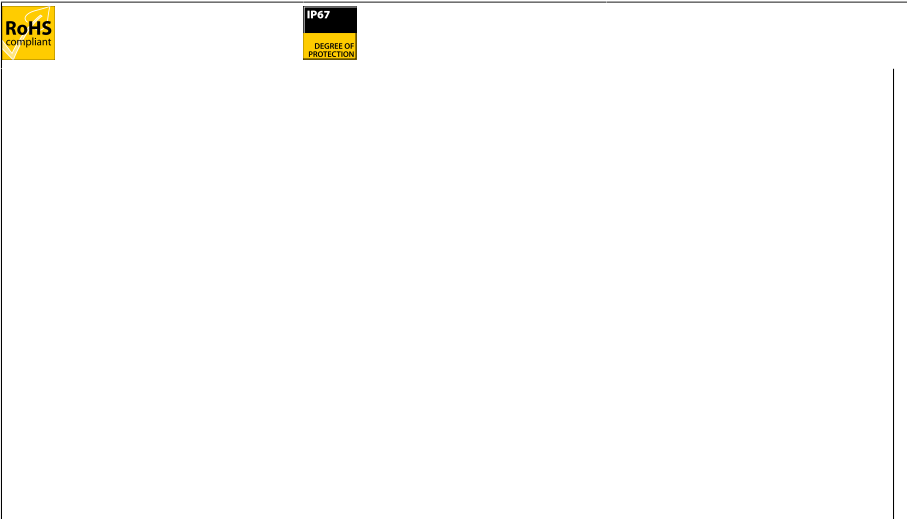

Typ	VB2-M23ST-M23KU-RKF50-02
Ident-No.	6932156
Bemerkung zum Produkt	Datenblatt in Bearbeitung Zubehör für Feldbussysteme
I/O Verteiler	T-Verteiler
Gehäuse	Kunststoff, TPU, schwarz
Steckverbinder A	Stecker, M12x1, A-codiert
Polzahl	4
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67, nur im verschraubten Zustand
Steckverbinder B	Kupplung, M12x1, A-codiert
Polzahl	4
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Strombelastbarkeit	4AA
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Umgebungstemperatur (fest)	-30...+90°C