

EC-FSFD4.5-0.5/16


 
Flanschstecker mit Litzen, Hinterwandmontage

Merkmale



- M12x1-Flanschstecker
- Schutzart IP67
- Hinterwandmontage
- Anschluss über Litzen
- 5-polig
- Litzenlänge: 0.5 Meter


Kontaktbelegung

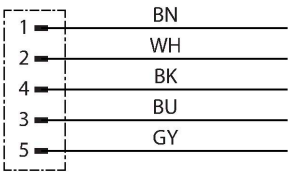

Technische Daten

Typ	EC-FSFD4.5-0.5/16
Ident-No.	6934568
Steckverbinder A	Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl	5
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA GF, Schwarz
Flanschgehäuse	Messing, CuZn, Vernickelt
Montageart	Hinterwandmontage
Dichtung Einschraubgewinde	Kunststoff, NBR
Einschraubgewinde	M16 × 1.5
Anschlussart	Litzenanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67, (verschraubt)
Leitungslänge	0.5 m
Aderisolierung	PVC
Aderquerschnitt	5 x 0.34 mm²
Aderfarben	BN, WH, BU, BK, GY
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	60 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isulationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-30...+90 °C

Hinterwandmontage

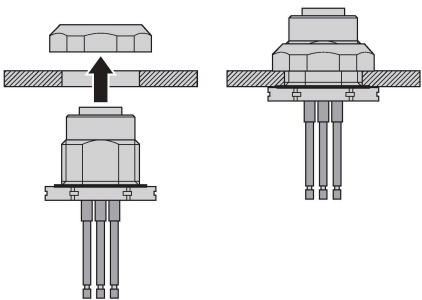

Technische Daten

Zulassungen

CE
