


BS12-0
Konfektionierbarer Steckverbinder
Stecker M16 x 0,75, gerade

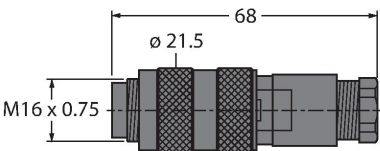

Technische Daten

Typ	BS12-0
Ident-No.	6934767
Steckverbinder A	Stecker, M16x0,75, gerade
Polzahl	12
Kontakte	Bronze, CuSn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PBT UL94-V0, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PA, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt
Einschraubgewinde	PG9
Außendurchmesser der Leitung	6...8 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen	0.14...0.25 mm²
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	1
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	60 V
Strombelastbarkeit	3 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-40...+95 °C

Merkmale



- Lötanschluss
- PG9-Einschraubgewinde
- Leitungsdurchlass 6.0 ... 8.0 mm

Kontaktbelegung

