


ESGP4L

M8 x 1 / Ø 8 mm Rundsteckverbinder – Einbaustecker Ø 8 mm / M8x1, schraub-/schnappbar

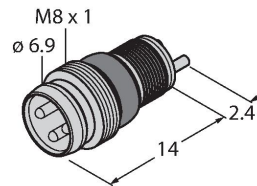

Merkmale



- robuster und fertig bestückter Einbaustecker
- 4-polig
- vergussdicht, Schutzart IP67
- GOST-R zugelassen
- RoHS-konform
- Lötkontakt

Kontaktbelegung



Technische Daten

Typ	ESGP4L
Ident-No.	6934780
Steckverbinder A	Stecker, Ø 8 mm
Polzahl	4
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA, Transparent
Flanschgehäuse	Messing, CuZn, Vernickelt
Anschlussart	Lötkontakt
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3/2
Schutzart	IP67, (gesteckt)
Bemessungsspannung	30 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-30...+90 °C

