

EKP4SP



 
M8 x 1 / Ø 8 mm Rundsteckverbinder – Flanschcupplung Ø 8mm, mit Printkontakten

Merkmale



- robuster und fertig bestückter Einbaukupplung
- 4-polig
- vergussdicht, Schutzart IP67
- GOST-R zugelassen
- RoHS-konform
- Printkontakt

Kontaktbelegung

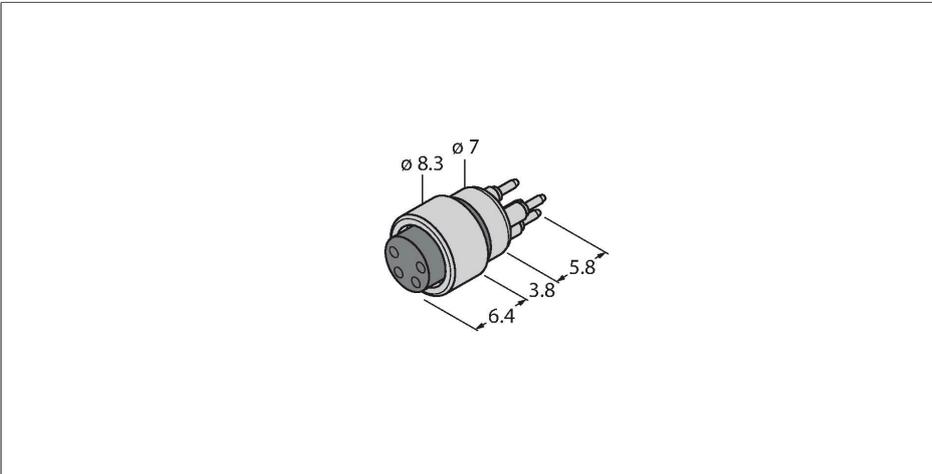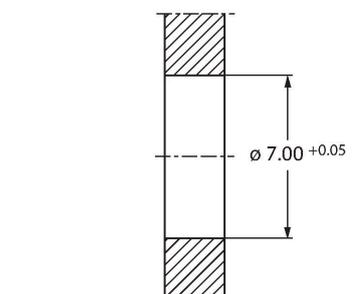

Technische Daten

Typ	EKP4SP
Ident-No.	6934782
Steckverbinder A	Kupplung, Ø 8 mm
Polzahl	4
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA, Schwarz
Flanschgehäuse	Kunststoff, PA, schwarz
Anschlussart	Printkontakt
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3/2
Schutzart	IP67, (gesteckt)
Bemessungsspannung	30 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁹ Ω
Umgebungstemperatur (fest)	-30...+90 °C