

SESP4SL



M8 x 1 / Ø 8 mm Rundsteckverbinder – Einbaustecker Ø 8 mm / M8x1, schraub-/schnappbar

Merkmale



- robuster und fertig bestückter Einbaustecker
- 4-polig
- vergussdicht, Schutzart IP67
- GOST-R zugelassen
- RoHS-konform
- Lötkontakt

Kontaktbelegung

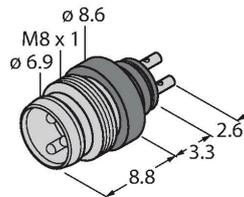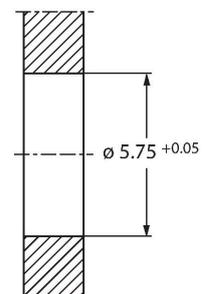

Technische Daten

Typ	SESP4SL
Ident-No.	6934784
Steckverbinder A	Stecker, M8x1
Polzahl	4
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA, Schwarz
Flanschgehäuse	Kunststoff, PA, schwarz
Anschlussart	Lötkontakt
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3/2
Schutzart	IP67, (gesteckt)
Bemessungsspannung	30 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁹ Ω
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur im ruhenden Zustand	-30...+90 °C