

# RKE57-TR2/RFID


## – Busabschlusswiderstand

### Merkmale



- M12-Kupplung, 4-polig
- 120 Ohm Widerstand zwischen Pin 2 und 4
- RoHS-konform
- Schutzart IP67

### Überschrift Anschlussbild

Pinbelegung

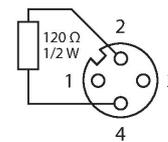

### Schaltplan

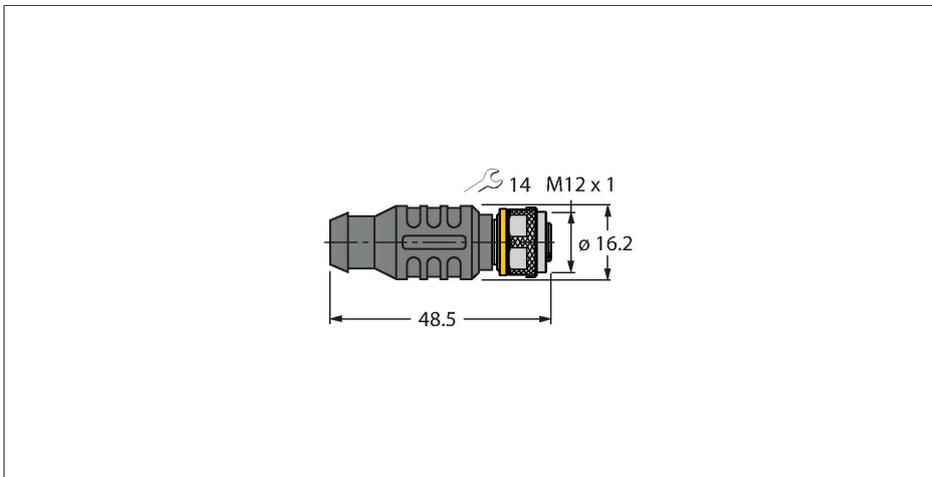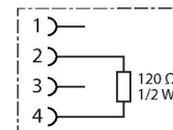

### Technische Daten

Typ	RKE57-TR2/RFID
Ident-No.	6934907
Steckverbinder A	Kupplung, M12x1, gerade
Polzahl	4
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Dichtung	Kunststoff, FPM/FKM
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67, (verschraubt)
Netzwerkprotokoll	DeviceNet RFID
<b>Mechanische und chemische Eigenschaften</b>	
Umgebungstemperatur im ruhenden Zustand	-40...+80 °C