


AIDA-POWER-CC

Konfektionierbarer Steckverbinder – PushPull-Power-Steckverbinder gemäß AIDA

Stecker, gerade

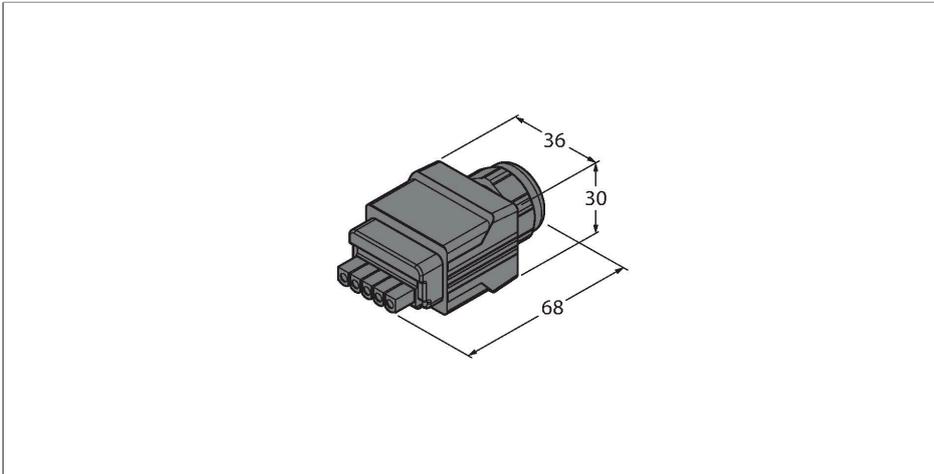

Merkmale

- Zugfederanschlusstechnik
- 5-polig
- Leitungsdurchlass: 9.0 ... 13.0 mm
- Klemmvermögen: 18-13 AWG
- RoHS-konform
- Schutzart: IP65 und IP67

Überschrift Anschlussbild



Technische Daten

Typ	AIDA-POWER-CC
Ident-No.	6935632
Steckverbinder A	Stecker, gerade
Polzahl	5
Kontakte	CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, Schwarz
Griffkörper	Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt
Außendurchmesser der Leitung	9...13 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen	2.5 mm ²
Anschlussart	Zugfederanschlusstechnik
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen
Schutzart	IP65, IP67
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	24 V
Strombelastbarkeit	16 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-40...+70 °C