


# VC-BC21-0.220-K

## Konfektionierbarer Steckverbinder – Bauform B

 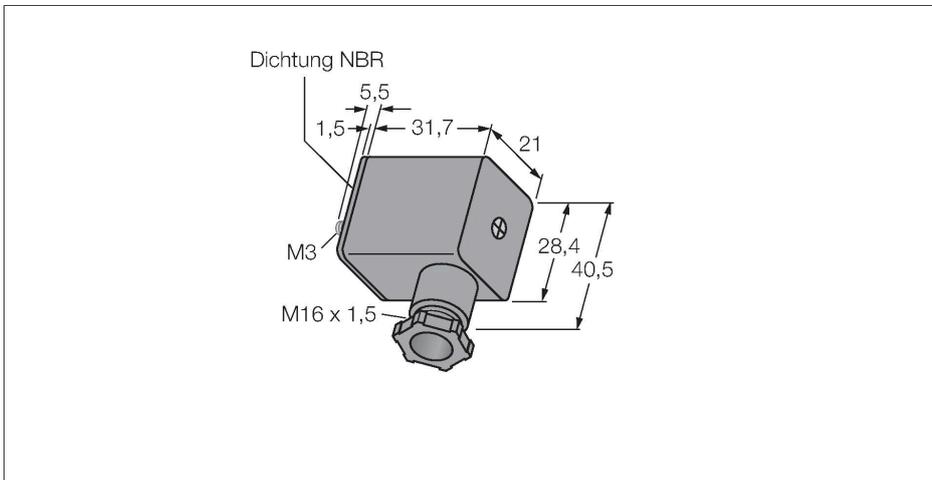


### Merkmale

 


- Schraub-Klemmanschluss
- 2-polig + PE
- Leitungsdurchlass: 6...8 mm
- Leiterquerschnitt: 3x1 mm<sup>2</sup>
- Zentralschraube: M3x33.5
- Einschraubgewinde: M16x1.5
- Schutzart: IP65
- Lieferumfang:
  - Ventilstecker, Zentralschraube, Druckschraube, Dichtung, Dichtring, Druckring

### Kontaktbelegung



### Schaltplan



### Technische Daten

Typ	VC-BC21-0.220-K
Ident-No.	8028724
Steckverbinder A	Ventilstecker, Bauform B
Polzahl	2+PE
Kontakte	Metall
Kontaktträger	Kunststoff, PA6 GF30, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PA6 GF30, Schwarz
Schutzbauteil	ohne Schutzbeschaltung
Dichtung	NBR
Einschraubgewinde	M16 × 1.5
Außendurchmesser der Leitung	6...8 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen	0.25...1 mm <sup>2</sup>
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 50 Steckzyklen
Schutzart	IP65, (montiert)
<b>Elektrische Eigenschaften bei +20 °C</b>	
Bemessungsspannung	250 V
Strombelastbarkeit	10 A
Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
<b>Mechanische und chemische Eigenschaften</b>	
Umgebungstemperatur (fest)	-25...+80 °C