


RSM FKM RKM 57

Zweifachverteiler – T-Verteiler ohne Leitung

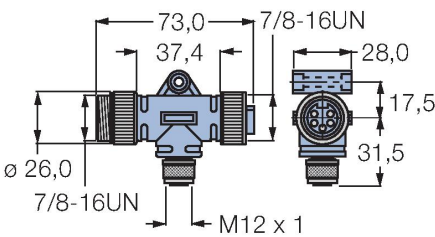

Merkmale


- Ausführung: M12 Anschlussstück mit zwei 7/8"-Abgängen
- 5-poliges T-Stück
- zum Einsatz in CAN (DeviceNet™, CANopen) Applikationen

Überschrift Anschlussbild



Technische Daten

Typ	RSM FKM RKM 57
Ident-No.	U0142
I/O Verteiler	T-Verteiler, 2 -fach
Steckverbinder A	Kupplung, M12x1, gerade
Polzahl	5
Griffkörper	Kunststoff
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Schutzart	IP67, nur im verschraubten Zustand
Steckverbinder B	Kupplung, Stecker, 7/8"-16 UN, gerade
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff
Griffkörper	Kunststoff
Dichtung	Kunststoff
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Schutzart	IP67, nur im gesteckten Zustand
Netzwerkprotokoll	DeviceNet
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	250 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (bewegt)	-40...+75 °C

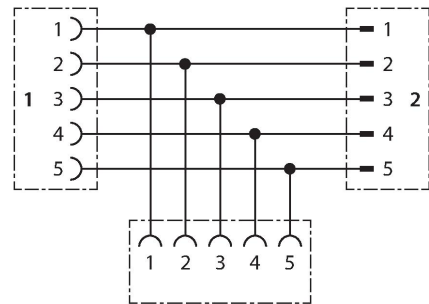

Technische Daten

Hinweis

- Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.
