



Aktuator- und Sensor T-Splitter T-Verteiler RSM-2RKM 50

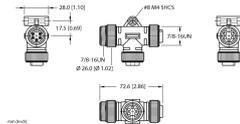

- 7/8" minifast
- 7/8"-Stecker, Gerade, 5-polig
- 2x 7/8", Kupplung, gerade, 5-polig

Typ	RSM-2RKM 50
Ident-No.	U2109-9
I/O Verteiler	T-Verteiler, 2-fach
Gehäuse	Kunststoff, TPU, gelb
Steckverbinder A	Stecker, 7/8"-16 UN
Polzahl	5
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Gelb
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67, nur im verschraubten Zustand
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Steckverbinder B	2 x Kupplung, 7/8"-16 UN
Polzahl	5
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Gelb
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67, nur im verschraubten Zustand
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	250V
Strombelastbarkeit	9AA
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁹ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur im ruhenden Zustand	-40...+80°C
Umgebungstemperatur in Bewegung	-40...+80°C
Hinweis	
- Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.	

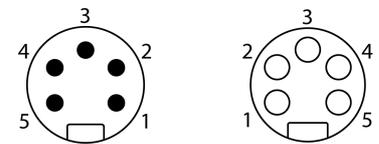

Schaltplan

