


# RSV-2RKV 49

## Zweifachverteiler – T-Verteiler

 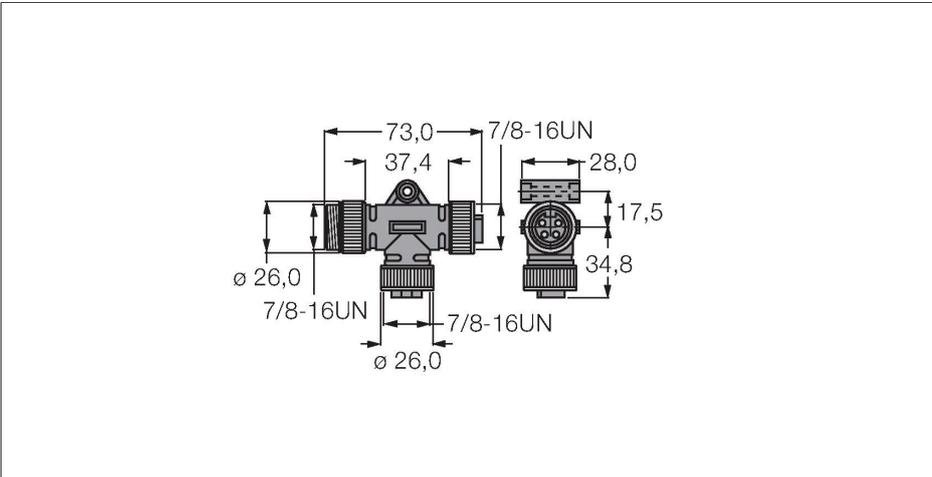


### Merkmale

- 4-poliger T-Verteiler, mit 7/8"-Edelstahl-Flanschanschlüsse
- zum Einsatz in FOUNDATION™ fieldbus Applikationen


### Überschrift Anschlussbild

Anschluss FOUNDATION™ fieldbus



### Überschrift Anschlussbild 3

Anschlussbild

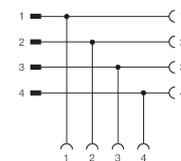

### Technische Daten

Typ	RSV-2RKV 49
Ident-No.	U2385-7
I/O Verteiler	T-Verteiler, 2 -fach
Steckverbinder A	Stecker, 7/8"-16 UN, gerade
Polzahl	4
Griffkörper	Kunststoff, PUR, Gelb
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3/2
Schutzart	IP67, nur im verschraubten Zustand
Steckverbinder B	2 x Kupplung, 7/8"-16 UN, gerade
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontakträger	Kunststoff, PUR, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PUR, Gelb
Überwurfmutter/-schraube	Edelstahl, 1.4404
Dichtung	Kunststoff
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3/2
Schutzart	IP67, nur im gesteckten Zustand
Netzwerkprotokoll	FOUNDATION fieldbus
<b>Elektrische Eigenschaften bei +20 °C</b>	
Bemessungsspannung	300 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
<b>Mechanische und chemische Eigenschaften</b>	
Umgebungstemperatur (fest)	-40...+80 °C

## Technische Daten

Umgebungstemperatur (bewegt) -40...+80 °C

### Hinweis

- Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.