
 
 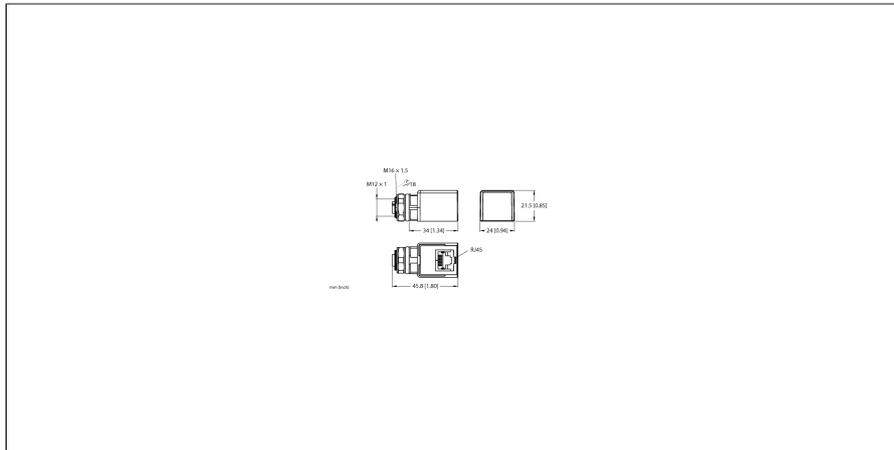


Adapter und Wanddurchführung ohne Leitung Zubehör für Feldbussysteme, Industrial Ethernet Hinterwandmontage FKSDD RJ45SF 44




Typ	FKSDD RJ45SF 44
Ident-No.	U3-00647
Steckverbinder A	
Polzahl	4
Kontaktträger	Kunststoff, PA6, Weiß
Griffkörper	Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt, Schwarz
Dichtung	O-Ring, Kunststoff, FKM/FPM
Flanschgehäuse	Zinkdruckguss, GD-Zn, Vernickelt
Anzugsdrehmoment	0.4 ... 1.8 Nm (Max. Wert des Gegenstückes beachten!)
Montageart	Hinterwandmontage
Dichtung Einschraubgewinde	O-Ring, Kunststoff, FPM/FKM
Einschraubgewinde	M16 x 1.5
Gegenmutter/-schraube	Zinkdruckguss GD-Zn vernickelt
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67, (gesteckt)
Steckverbinder B	
Polzahl	8
Kontaktträger	Kunststoff, LCP, Schwarz
Flanschgehäuse	Kunststoff
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Schutzart	IP20
Leitung	
Netzwerkprotokoll	Ethernet
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	50V
Bemessungsspannung	48V _{AC} /60V _{DC}
Strombelastbarkeit	0.2AA

- M12-Flanschkupplung, gerade, 4-polig, D-codiert
- RJ45-Kupplung, gerade, 4-polig
- Geschirmt, CAT 5a
- RoHS-konform
- Schutzart: IP67 (M12); IP20 (RJ45)
- RJ45-Flanschkupplung, rechter Winkel, 8-polig



Schaltplan

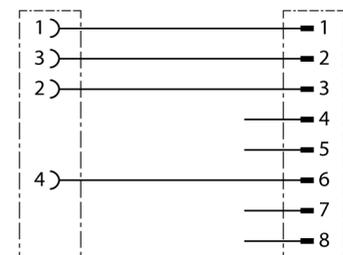

Mechanische und chemische Eigenschaften

Umgebungstemperatur (fest) -40...+85°C

Hinweis

- Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige
Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.
