


BIC-84-E424

 
– Wanddurchführung

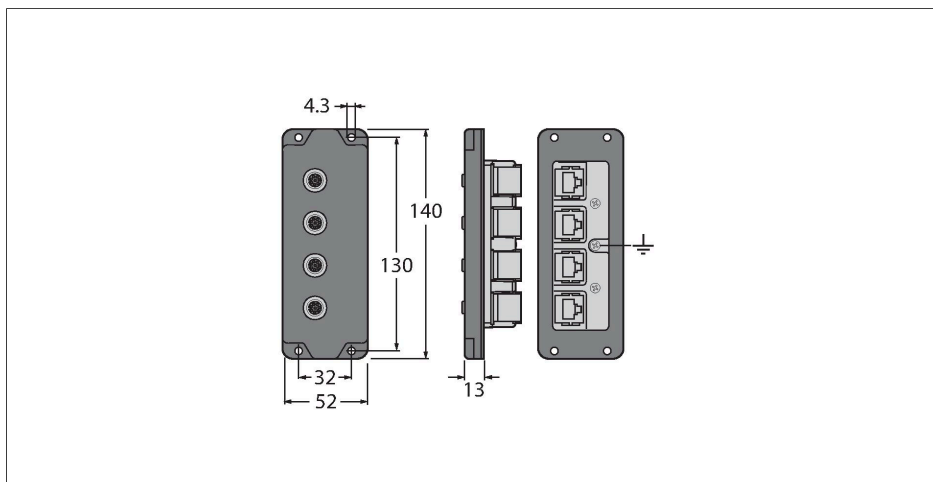

Merkmale

- 4-fach Wanddurchführung
- 8-polig, M12 (IP67)
- RJ45 (IP20)

Kontaktbelegung



Technische Daten

Typ	BIC-84-E424
Ident-No.	U8712
Steckverbinder A	Kupplung, M12x1
Polzahl	4
Montageart	Vorderwandmontage
Schutzart	IP67
Steckverbinder B	RJ45
Netzwerkprotokoll	Ethernet
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur im ruhenden Zustand	-40...+80 °C