


accesorios de piconet

Con conector de 7/8" para el cable de alimentación, 8 puertos

ZS2020-4308

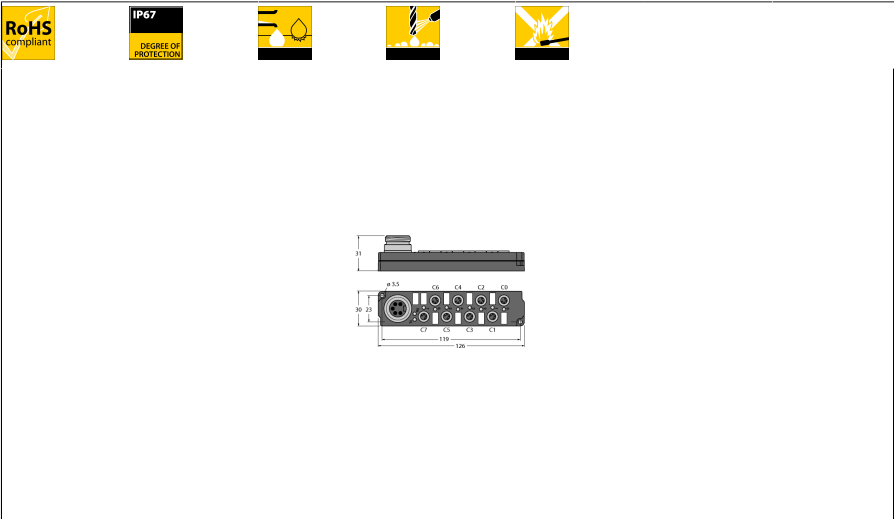

- Material de la carcasa: Nylon (PA6 GF30)
- Color de la carcasa: negro
- Grado de protección IP67
- En conformidad con las normas RoHS
- Ranura E/S (número de polos): 4 polos
- LED (conexión PNP)


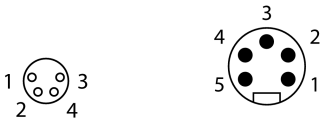


diagrama de conexiones

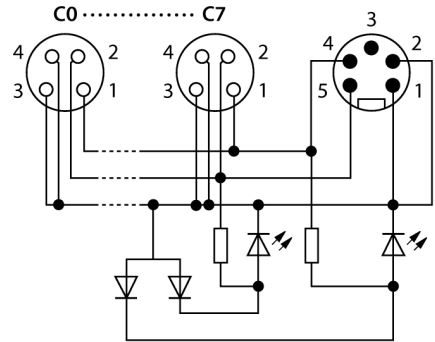

Tipo	ZS2020-4308
N.º de ID	121173
distribuidor E/S	Caja de conexiones, 8-puerto
Carcasa	Plástico, PA6-GF30, negro
Función de conmutación	PNP
Puerto E/S	Conector hembra, M8 × 1
Número de polos	4
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grupo de bornes	Conectores, 7/8", Salida superior
Número de polos	5
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	24V
Corriente	máx. 4 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁹ Ω
Resistencia de paso	≤ 5 mΩ
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+70°C