


MQDC2S-1215

sistemas de la visión – Cable de conexión

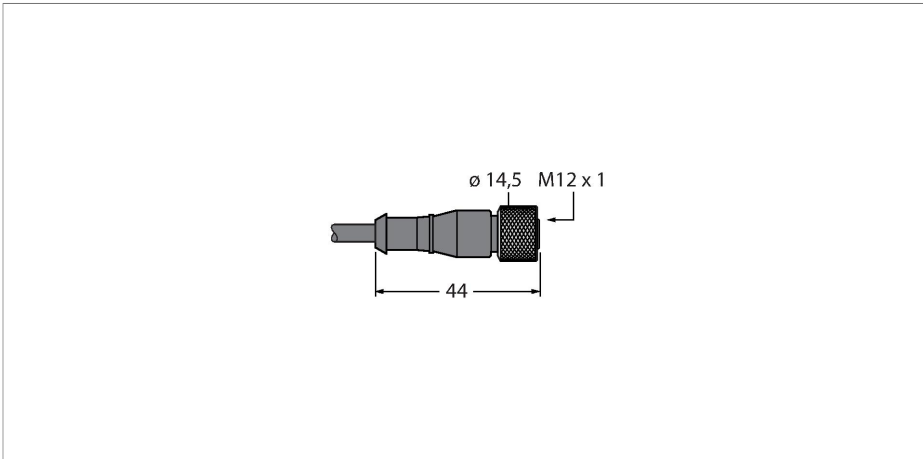

Tipo	MQDC2S-1215
N.º de ID	3011421
Material de la cubierta	PVC
Conexión eléctrica	M12 × 1, 12 hilos, 4.57 m
Temperatura ambiente	-40...+105 °C
Grado de protección	IP67

- para
 - IP68 sellado P4
 - iVu BCR (con pantalla integrada)
 - iVu Plus
- conformidad CE
- conector M12x1, 12 polos
- diámetro del cable 7,50mm
- Longitud de cable: 4,57m
- versión recto