


# B71121-0/21

## Conector redondo 1 1/8"

### Conector hembra, recto

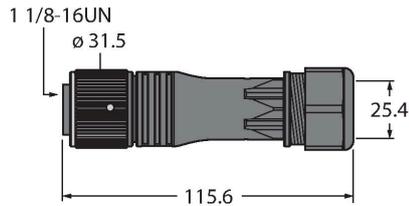

#### Características

- Tuerca de acoplamiento de metal
- Grado de protección IP67
- conexión atornillada y a presión
- 12 polos
- rosca métrica PG21
- apertura para paso de los cables 9.0 ... 16.0 mm

#### Asignación de contactos



Tipo	B71121-0/21
N.º de ID	6601605
Conector A	Conector hembra, 1 1/8"-16 UN, Recto
Número de polos	12
Contactos	CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PA, Negro
Empuñadura	PA, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Rosca interna	PG21
Diámetro exterior del cable	13...18 mm
Modo de conexión	Conexión atornillada y a presión
Grado de protección	IP67, (atornillado)
<b>Propiedades eléctricas a +20 °C</b>	
Voltaje nominal	600 V
Corriente	7 A
Resistencia de aislamiento	$\geq 10^8 \Omega$
<b>Propiedades químicas y mecánicas</b>	
En reposo	-40 °C...+105 °C