


BS12-0

Conector cableable en campo

Conector macho M16 × 0,75, recto

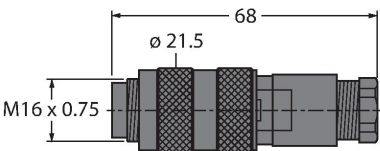

Tipo	BS12-0
N.º de ID	6934767
Conector A	Macho, M16x0.75, Recto
Número de polos	12
Contactos	Bronce,CuSn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PBT UL94-V0, Negro
Empuñadura	Plástico, PA, Negro
Tuerca y tornillo de unión	Fundición inyectada de zinc, GD-Zn, Ni-quelado
Rosca interna	PG9
Diámetro exterior del cable	6...8 mm
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción	0.14...0.25 mm²
Modo de conexión	Conexión atornillada y a presión
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 500 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	1
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	60 V
Corriente	3 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁸ Ω
Resistencia de paso	≤ 3 mΩ
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-40...+95 °C

Características



- conexión de soldadura
- rosca PG9
- apertura para paso de los cables 6,0 ... 8,0 mm

Asignación de contactos

