


VC-BC21-0.220-K

Conector cableable en campo – Modelo B

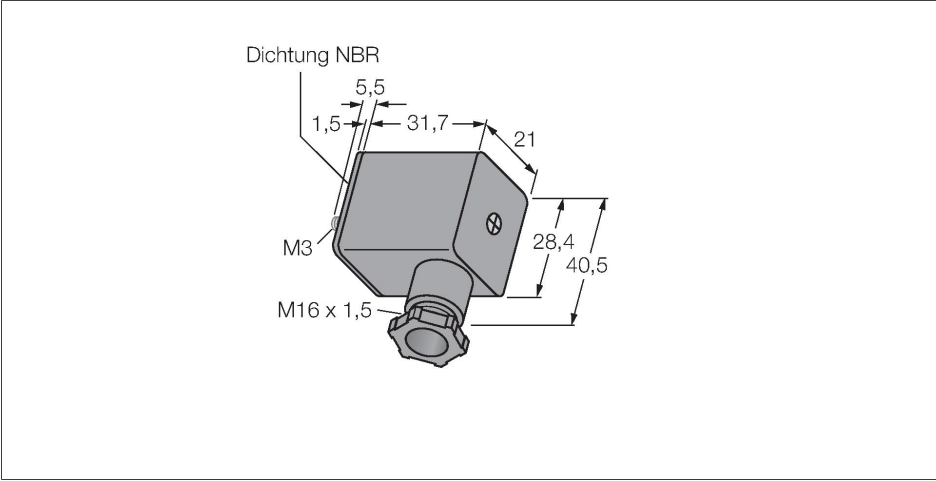

Tipo	VC-BC21-0.220-K
N.º de ID	8028724
Conector A	Conector de válvula, Modelo B
Número de polos	2+PE
Contactos	Metal
Soporte del contacto	Plástico, PA6 GF30, Negro
Empuñadura	Plástico, PA6 GF30, Negro
Elemento protector	sin conexión de protección
Junta	NBR
Rosca interna	M16 × 1,5
Diámetro exterior del cable	6...8 mm
Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción	0.25...1 mm²
Modo de conexión	Conexión atornillada y a presión
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 50 Ciclos de acoplamiento
Grado de protección	IP65, (montado)
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	250 V
Corriente	10 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁸ Ω
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-25...+80 °C

Características



- conexión atornillada y a presión
- 2 polos + PE
- Apertura de paso de los cables: 6...8 mm
- Sección transversal del conductor: 3 x 1 mm²
- Tornillo central: M3 × 33,5
- Rosca interna: M16 × 1,5
- Grado de protección: IP65
- Volumen de suministro:
 - conector para válvula, tornillo central, tornillo a presión, sello, anillo de sellado y anillo a presión

Asignación de contactos



diagrama de conexiones

