


Cable de actuador y sensor, TPE
Cable de extensión
RKC 4.4T-2-RSC 4.4T/S3060

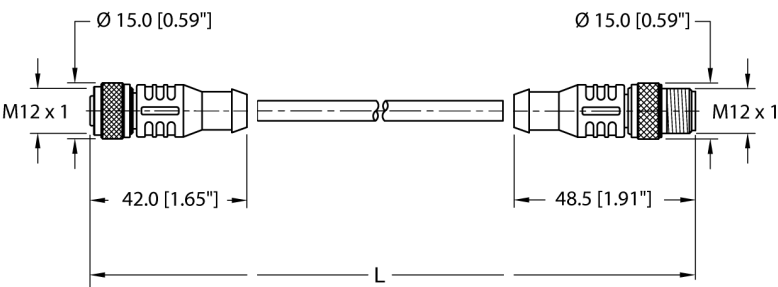

Tipo	RKC 4.4T-2-RSC 4.4T/S3060
N.º de ID	U-30985
Conector A	Conector hembra, M12 × 1, Recto
Número de polos	4
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Empuñadura	Plástico, TPU, Amarillo
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Junta	Plástico, FKM/FPM
Grado de protección	IP68, IP69K
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Conector B	Macho, M12 × 1, Recto
Número de polos	4
Contactos	Bronce, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Empuñadura	Plástico, TPU, Amarillo
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación	Latón, CuZn, Niquelado
Grado de protección	IP68, IP69K
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Diámetro del cable:	Ø 6.86 mm
Longitud del cable	2 m
Funda del cable	TPE, Amarillo
Aislamiento del conductor	PVC
Colores del conductor	BN, WH, BU, BK
Sección transversal de núcleo	4
Hilo trenzado, arreglo	19
Voltaje nominal	250 V
Corriente	4 A
Temperatura ambiente para el cable	-40...+105°C

- Conector hembra M12, recto, 4 polos
- Conector macho M12, recto, de 4 polos
- Material del revestimiento: TPE
- Color del revestimiento: amarillo
- Clase de protección: IP68
- Conector hembra M12, recto, 4 polos
- Conector macho M12, recto, 4 polos
- Cable de la bandeja de instrumentación
- Funda de TPE, color amarillo, 4 × 18 AWG
- Resistente a los rayos ultravioletas
- Resistencia a la flexión en frío de -40 °C
- Resistente al aceite
- Grados de resistencia ignífuga: UL 1685 FT4, UL1061, CSA FT4
- Flexlife y C-Track aprobados

 
 


diagrama de conexiones

