


RSM-2RKM 40

Sistema de distribución de 2 puertos – Distribuidor en T sin cable

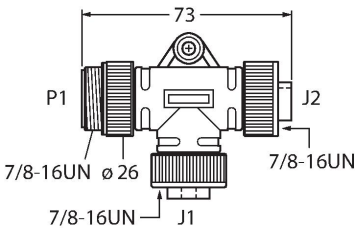

Características

 
 


- Conector macho, Minifast de 7/8", 4 polos
- (2) conectores hembra Minifast de 7/8", 4 polos

Asignación de contactos


Conector A

Conector B (J1-2)



Tipo	RSM-2RKM 40
N.º de ID	U0140
distribuidor E/S	Distribuidor en T, 2
Carcasa	Plástico, TPU
Conector A	Macho, 7/8"-16 UN, codificación C
Número de polos	4
Contactos	Latón,CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Amarillo
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67, Solo en el estado atornillado
Conector B	2 conectores hembra, 7/8"-16UN, codificación C
Número de polos	4
Contactos	Latón,CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Amarillo
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Junta	Plástico
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Clase de protección	IP67, Solo cuando está atornillado
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	250 V
Corriente	9 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁸ Ω
Resistencia de paso	≤ 5 mΩ

diagrama de conexiones

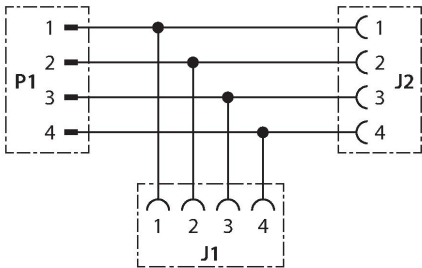

Propiedades químicas y mecánicas

En reposo	-30 °C...+90 °C
-----------	-----------------

En movimiento	-40 °C...+80 °C
---------------	-----------------

Aprobaciones	CSA UL Listed RoHS
--------------	--------------------------

Nota

Nota	- Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.
------	---