


piconet - Accessoires


8 canaux, avec connecteur 7/8" pour la conduite d'alimentation ZS2020-4308

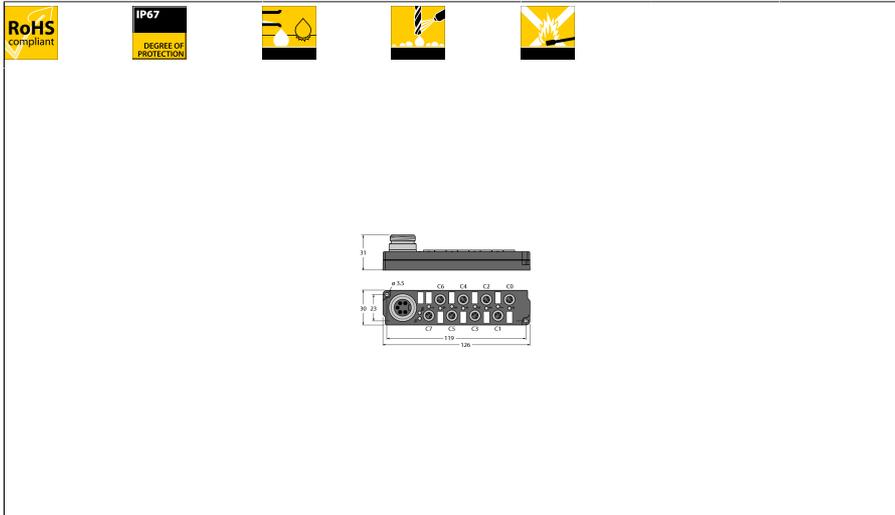

- matériau de boîtier : nylon (PA6 GF30)
- couleur de boîtier: noir
- Mode de protection IP67
- Conformité RoHS
- emplacement E/S (nombre de pôles): 4 pôles
- LED (commutation PNP)



schéma de connexions

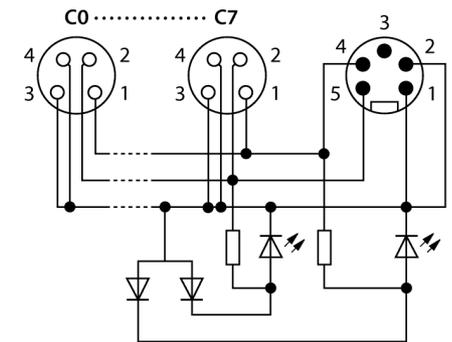

Type	ZS2020-4308
N° d'identification	121173
Répartiteur E/S	Boîtier de distribution, 8ports
Boîtier	plastique, PA6-GF30, noir
Fonction de commutation	PNP
Emplacement E/S	Connecteur femelle, M8 x 1
Nombre de pôles	4
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Raccordement groupé	Connecteur mâle, 7/8", Sortie en haut
Nombre de pôles	5
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	24V
Intensité maximale admissible	max. 4 A
Résistance d'isolation	≥ 10 ⁹ Ω
Résistance transversale	≤ 5 mΩ
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-40...+70°C