


MQDC2S-1215

traitement d'images – câble de raccordement

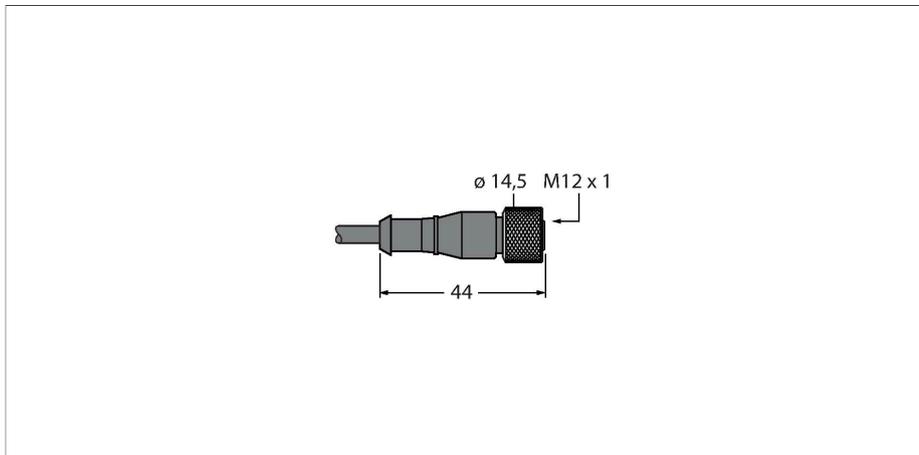

Données techniques

Type	MQDC2S-1215
N° d'identification	3011421
Matériau de boîtier	PVC
Raccordement électrique	M12 × 1, 12 fils, 4.57 m
Température ambiante	-40...+105 °C
Mode de protection	IP67

Caractéristiques

- pour
 - IP68 Sealed P4
 - iVu BCR (avec écran intégré)
 - iVu Plus
- CE conforme
- connecteur femelle M12x1, 12 pôles
- diamètre de câble 7,50mm
- longueur de câble: 4.57m
- version droite