


B71121-0/21

connecteur cylindrique 1 1/8" – Connecteur confectionnable

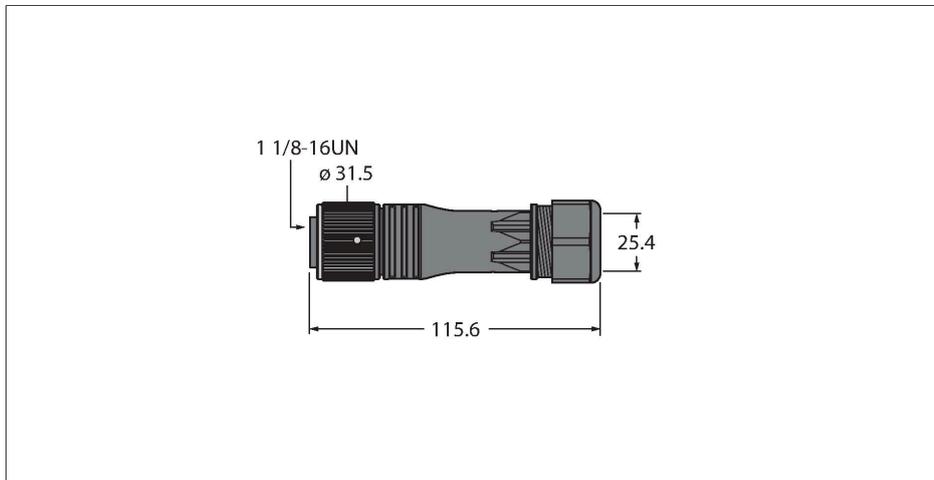

Caractéristiques

- écrou de serrage métallique
- mode de protection IP67
- raccordement par bornes à vis
- 12 pôles
- filetage PG21
- diamètre de ligne 9.0 ... 16.0 mm

Configuration de contact



Données techniques

Type	B71121-0/21
N° d'identification	6601605
Connecteur A	Connecteur femelle, 1 1/8"-16 UN, Droit
Nombre de pôles	12
Contacts	CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, PA, Noir
Corps de manchon	PA, Noir
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Filetage	PG21
Diamètre extérieur du câble	min. 13...18 mm
Type de connexion	raccordement par vis/bornes
Type de protection	IP67, (vissé)
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	600 V
Intensité maximale admissible	7 A
Résistance d'isolation	$\geq 10^8 \Omega$
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
En état de repos	-40 °C...+105 °C