


YP2-MFS4-2MFK3

Répartiteurs à deux voies – Répartiteur Y sans câble, connecteur mâle M8 × 1 - 2 × connecteurs femelle M8 × 1

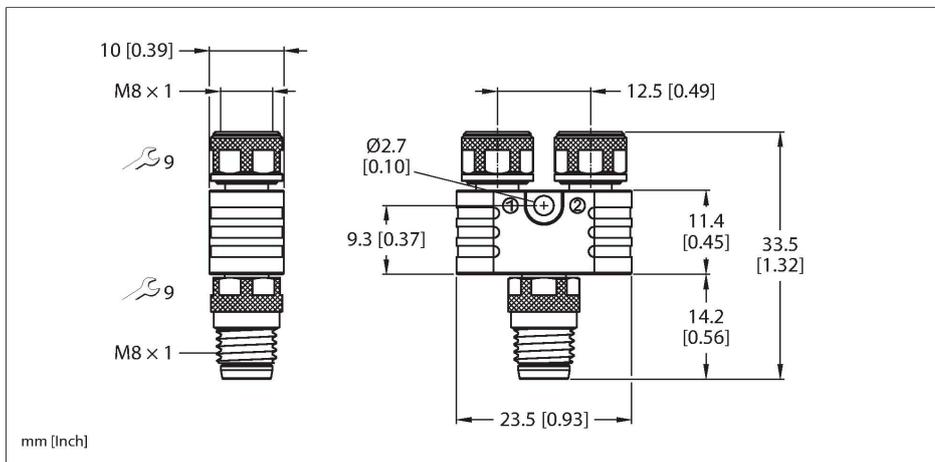

Données techniques



Type	YP2-MFS4-2MFK3
N° d'identification	6636493
Répartiteur E/S	Répartiteur en Y, 2 ports
Connecteur A	Connecteur mâle, M8x1
Type de protection	IP65, IP67, IP68
Connecteur B	2 x connecteur femelle, M8x1
Nombre de pôles	4/3
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Ecrou de serrage/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Couple de serrage	0.5 ... 0.6 Nm
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Indice de protection	(vissé)
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	60 V
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance d'isolation	$\geq 10^8 \Omega$
Résistance transversale	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (mobile)	-30...+80 °C

Caractéristiques



- Connecteur mâle M8, 4 broches
- Connecteur femelle M8, 3 broches
- Conformité RoHS
- Indice de protection IP67

Configuration de contact

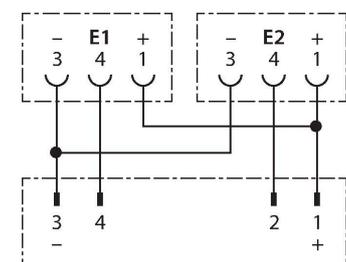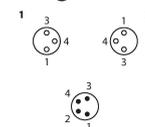

Accessoires

TORQUE-WRENCH-SET-AS

6936170

Jeu de clé de couple de serrage;
poignée avec couple de serrage
réglable 0.4 - 1.0 Nm, outil de réglage
pour couple de serrage, clé à fourche
pour M8 (ouverture de clé 9), clé à
fourche pour M12 (ouverture de clé
14)