
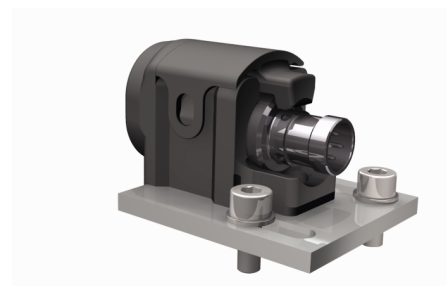


Montagetoeberehen Snelmontagebeugel BS-18Q40

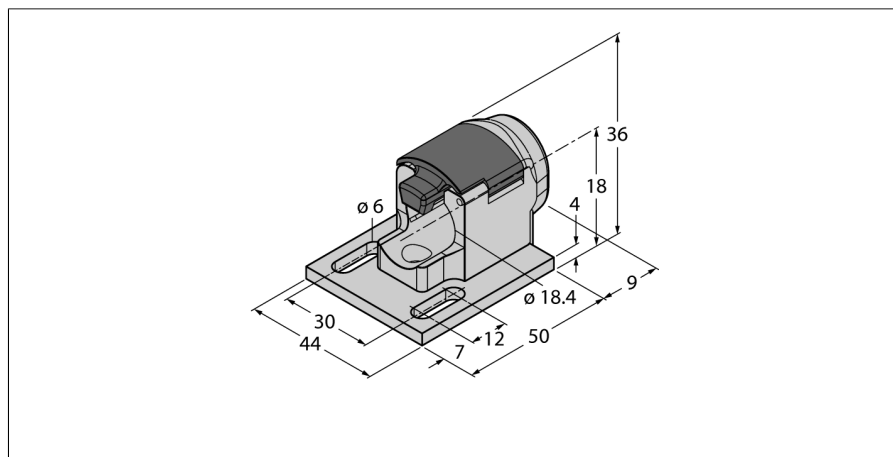

- montagetoeberehen voor de sensoren van de bouwvorm M18 x 1
- Geschikt voor alle Turck-sensoren met een bouwlenge van 52 mm en M12-connector
- snelsluiting zonder werktuig
- slijtvast, semi-kristallen materiaal
- kunststof polyamide PA6-GK30 en PA-GF50
- Basisplaat 44x50: CNOMO I1C40-compatibel

Type	BS-18Q40
Identnr.	100000261
Bouwvorm	toeberehen voor schroefdraad, M18
Afmetingen	59 x 44 x 36 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PA, zwart
Meegeleverd	1 x aluminium basisplaat CK40

Algemene beschrijving

De snelmontagebeugel BS-18Q40 bestaat uit het eigenlijke montagetoeberehen, dat door een klapmechanisme geopend en gesloten kan worden, evenals een 44x50 basisplaat voor montage binnenin de installatie. Geschikt voor de inbouw zijn alle cilindervormige sensoren van Turck met een diameter van 18 mm, een lengte van 52 mm alsook M12-connectoren, zowel inductief-bondig als inductief-niet-bondig.