



piconet - Toebehoren

8-voudig, met 7/8"-connector voor de voeding


ZS2020-4308

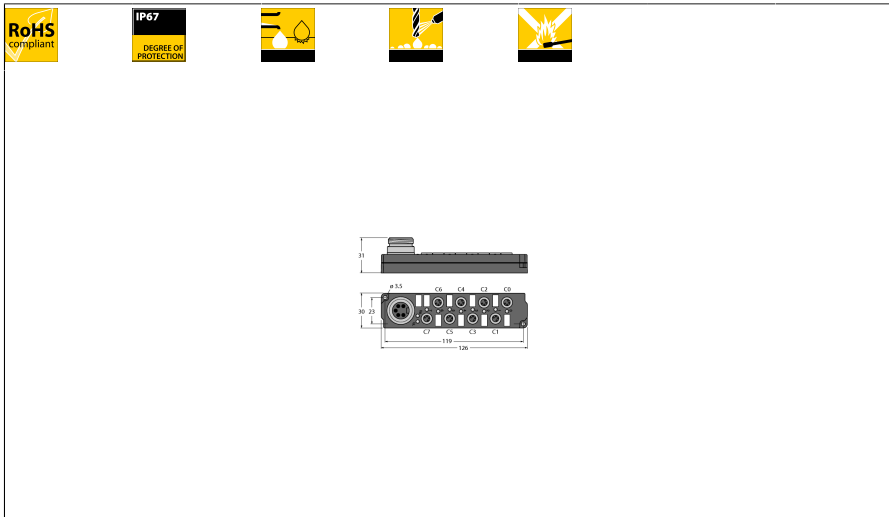

- Behuizingsmateriaal: Nylon (PA6 GF30)
- Kleur behuizing: zwart
- Beschermingsklasse IP67
- RoHS-conform
- I/O-steekplaats (aantal polen): 4-polig
- LED (PNP-schakeling)

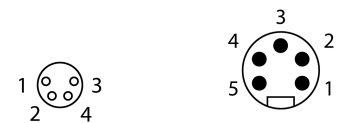

schakelplan

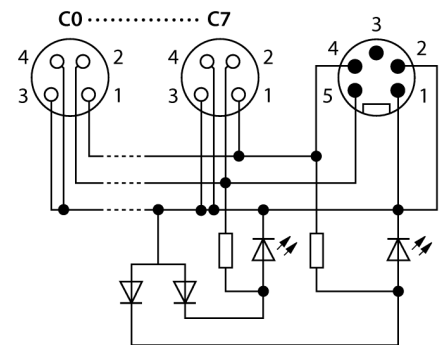

Type	ZS2020-4308
Identnr.	121173
I/O-verdeler	Distributiemodule, 8-poort
Behuizing	kunststof, PA6-GF30, zwart
Schakelfunctie	PNP
I/O-steekplaats	Contraconnector, M8 × 1
Aantal polen	4
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Groepsaansluiting	Connector, 7/8", Uitgang boven
Aantal polen	5
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	24V
Stroombelastbaarheid	max. 4 A
Isolatiweerstand	$\geq 10^9 \Omega$
Elektrische weerstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+70°C