


K50FLGRY2P


LED-weergave – Signaallamp

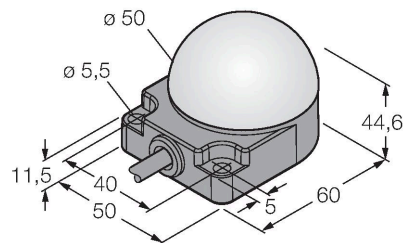

Kenmerken

- rondom zichtbare LED-lamp
- vlakke montage
- apart aanstuurbaar
- beschermingsgraad IP67/IP69K
- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3)
- Cable, 2 m
- Operating voltage 18...30 VDC
- Knipperend of wisselend
- knipperfunctie via aansluitprogrammering

Aansluitschema

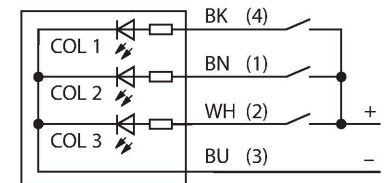

Functieprincipe

Het LED-display is geschikt voor industriële toepassingen dankzij de robuuste uitvoering in de beschermingsklasse IP67. Afhankelijk van de aansluitcombinatie brandt of knippert één van de drie mogelijke kleuren voor de duur van een PNP ingangssignaal. Door het gebruik van een "2" in de typesleutel van het artikel wordt gewezen op de knipperfunctie d.m.v. de aansluitprogrammering van de LED-weergave (voorbeeld: worden de bruine en zwarte leiding met 24 VDC verbonden, dan wordt de knipperfunctie in de kleur rood geactiveerd. Een meer gedetailleerde beschrijving van de aansluitprogrammering vindt u terug in de gebruiksaanwijzing van het artikel). Afwisselend branden van alle kleuren is ook mogelijk. Het aansluitschema geeft de PNP-ingangsconfiguratie weer. Een bijsluiter met nadere details voor de aansluiting wordt met de apparaten meegeleverd.



Technische gegevens

Type	K50FLGRY2P
Identnr.	3083440
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	groen rood geel
Dimbaar	nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Diversen
Kenmerken kleur 2	Rood
Kenmerken kleur 3	Geel
Bijzondere kenmerken	Wash down
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning	18...30 VDC
DC nominale bedrijfsstroom	≤ 50 mA
Max. stroomverbruik per kleur	50 mA
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 250 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	nee
Bouwworm	Hemisfeer, K50F
Afmetingen	50 x 76 x 44.6 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, zwart
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel, 2 m, PVC
Aantal aders	4

Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...95 %
Beschermingsgraad	IP67 IP69
Tests/certificaten	
Certificaten	CE

Toebehoren

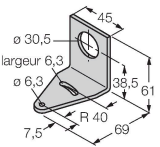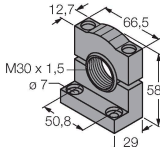SMB30A	3032723	SMB30SC	3052521
 <p>Technical drawing of the SMB30A mounting bracket. Dimensions include: outer diameter $\varnothing 30,5$, inner diameter $\varnothing 6,3$, width 'largeur 6,3', height 45, mounting hole diameter $\varnothing 6,3$, distance from mounting hole to bottom edge 38,5, total height 61, bottom width 7,5, radius R 40, and total width 69.</p>	<p>montagebeugel, haaks, roestvast staal, voor sensoren met 30mm schroefdraad</p>	 <p>Technical drawing of the SMB30SC mounting bracket. Dimensions include: top width 12,7, top length 66,5, mounting hole diameter $\varnothing 7$, total height 58,7, bottom width 50,8, and bottom length 29. The mounting hole is labeled M30 x 1,5.</p>	<p>montagebeugel, PBT-zwart, voor sensoren met 30 mm schroefdraad, oriënteerbaar</p>