


B71121-0/21

1 1/8" cilindervormige connector – Confectioneerbare connector

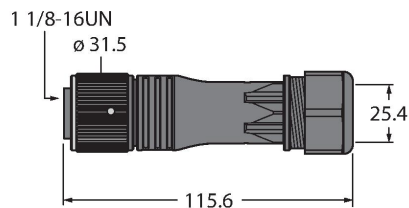

Kenmerken

- metalen montagemoer
- beschermingsgraad IP67
- schroef-/klemaansluiting
- 12-polig
- PG21-schroefdraad
- kabeldiameter 9.0 ... 16.0 mm

Contactconfiguratie



Technische gegevens

Type	B71121-0/21
Identnr.	6601605
Connector A	Contraconnector, 1 1/8"-16 UN, Recht
Aantal polen	12
Contacten	CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Schroefdraad	PG21
Externe diameter van de leiding	min. 13...18 mm
Aansluittype	schroef-/klemaansluiting
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	600 V
Stroombelastbaarheid	7 A
Isolatie weerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Mechanische en chemische eigenschappen	
in rusttoestand	-40 °C...+105 °C