


VAS04-K-FS5


Ventielconnector, bouwvorm A – adapter ventielstekker - M12x1 stekker

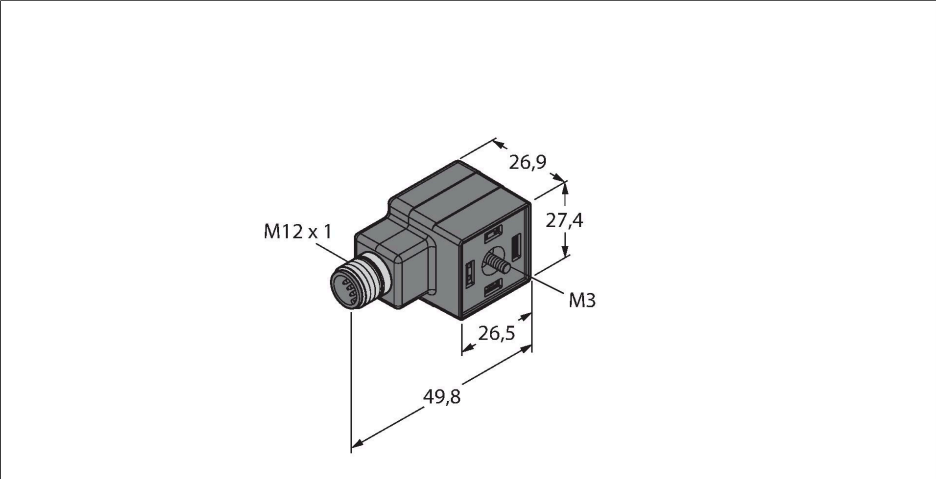

Kenmerken

- 3-polig + PE
- bouwvorm volgens norm DIN EN 175301-803
- RoHS-conform
- beschermingsgraad IP67 en IP69K
- zonder beveiligingsschakeling

Contactconfiguratie

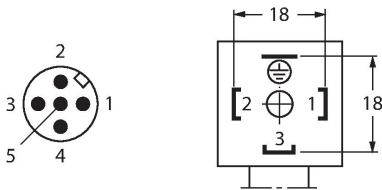

Technische gegevens

Type	VAS04-K-FS5
Identnr.	6606583
Connector A	Adapter, Bouwvorm A, M12 × 1-aansluitstekker
Aantal polen	3+PE
Contacten	Metaal, CuSn, Verzilverd
Contactdrager	Kunststof, PA, Zwart
Greep	Kunststof, TPU, Zwart/doorschijnend
Beschermcomponent	zonder beveiligingsschakeling
Dichtingsring	Kunststof, TPU
Schakeltoestandsindicatie	LED, Geel/groen
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP65, IP67, IP68, (gemonteerd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	24 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolati weerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-30...+90 °C
Bevestigingsschroef	Messing, CuZn, vernikkeld

schakelplan

