


# CKCWM12-7-5/TXL

## Voedingskabel voor meervoudige passieve verdeler / TPU – Aansluitkabel

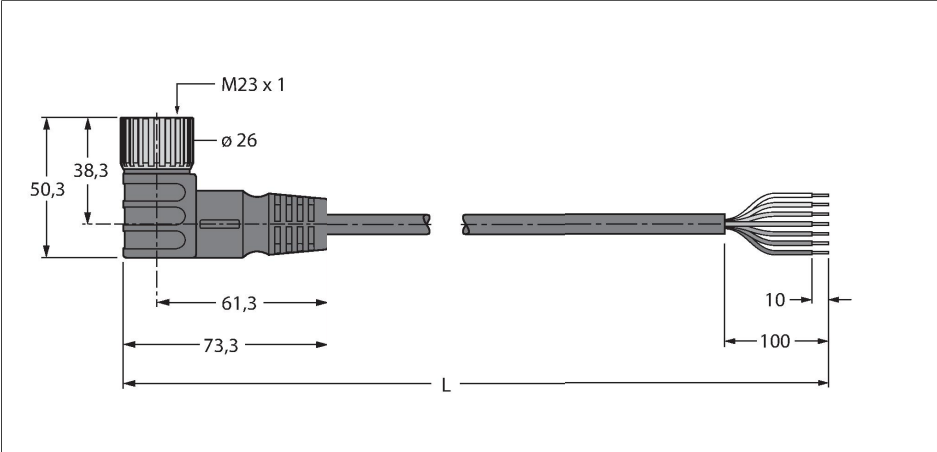

### Technische gegevens

|                                        |                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Type                                   | CKCWM12-7-5/TXL                     |
| Identnr.                               | 6631126                             |
| Connector A                            | Contraconnector, M23 × 1, Haaks     |
| Aantal polen                           | 12                                  |
| Contacten                              | Messing, CuZn, Verguld              |
| Contactdrager                          | Kunststof, TPU, Grijs               |
| Greep                                  | Kunststof, TPU, Zwart               |
| Wartelmoer/-bout                       | Messing, CuZn, Vernikkeld           |
| Dichtingsring                          | Kunststof, FPM/FKM                  |
| Mechanische levensduur                 | > 100 Steekcycli                    |
| Vervuilingsgraad                       | 3                                   |
| Beschermingsklasse                     | IP67, Enkel in geschroefde toestand |
| Kabel                                  |                                     |
| Kabeldiameter                          | Ø 6.7 mm ±0.30                      |
| Kabellengte                            | 5 m                                 |
| Kabelmantel                            | TPU, Zwart                          |
| Aderisolatie                           | PP                                  |
| Aderdoorsnede                          | 7 x 0.82 mm²                        |
| Draadopbouw                            | 19 x 0.23 mm                        |
| Aderkleuren                            | WH, GN, YE, GY, BU, BN, GNYE        |
| Elektrische eigenschappen bij +20 °C   |                                     |
| Nominale spanning                      | 300 V                               |
| Stroombelastbaarheid                   | 6 A                                 |
| Mechanische en chemische eigenschappen |                                     |
| Buigradius (vaste installatie)         | ≥ 5 x Ø                             |

### Kenmerken



- M23-contraconnector, haaks, 12-polig (7 geconfigureerd)
- Mantelmateriaal: TPU
- Mantelkleur: zwart
- Onontvlambaar volgens FT1
- Halogeen-, siliconen-, en PVC-vrij
- Bijzonder slijtvast
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse IP67
- kabellengte: 5.0 meter

### Contactconfiguratie



## Technische gegevens

|                                   |                              |
|-----------------------------------|------------------------------|
| Buigradius (flexibele inzet)      | $\geq 10 \times \varnothing$ |
| Omgevingstemperatuur (vastgelegd) | -40...+80 °C                 |