


BS12-0
Confectioneerbare connector
Connector M16 × 0,75, recht

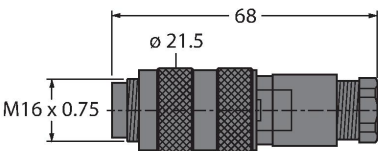

Technische gegevens

Type	BS12-0
Identnr.	6934767
Connector A	Connector, M16 × 0,75, Recht
Aantal polen	12
Contacten	Brons, CuSn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, PBT UL94-V0, Zwart
Greep	Kunststof, PA, Zwart
Wartelmoer/-bout	Spuitgegoten zink, GD-Zn, Vernikkeld
Schroefdraad	PG9
Externe diameter van de leiding	6...8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.14...0.25 mm²
Aansluittype	schroef-/klemaansluiting
Mechanische levensduur	> 500 Steekcycli
Vervuilingsgraad	1
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	60 V
Stroombelastbaarheid	3 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 3 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+95 °C

Kenmerken



- soldeeraansluiting
- PG9 schroefdraad
- kabeldiameter 6.0 ... 8.0 mm

Contactconfiguratie

