


2-weg splitter



Profibus-T-stuk, volledig afgeschermd, 12 MBit/s

RKSW4.5[5]-2RSSWS

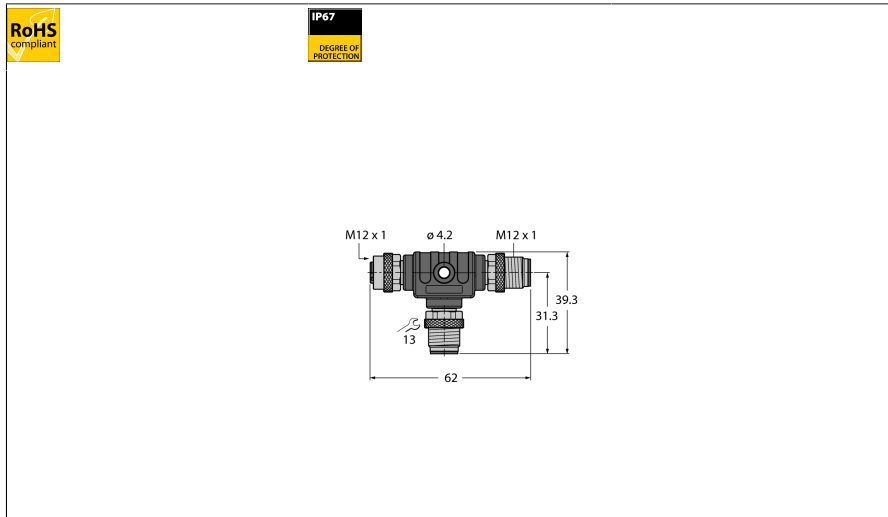


- T-stuk, omgekeerd gecodeerd
- Voor gebruik in PROFIBUS-DP-toepassingen
- Contrastekker - connector - connector, 5-polig
- RoHS-conform
- Beschermingsklasse IP67

Aansluitconfiguratie

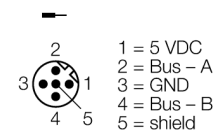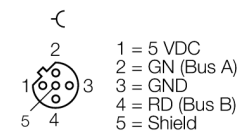

schakelplan

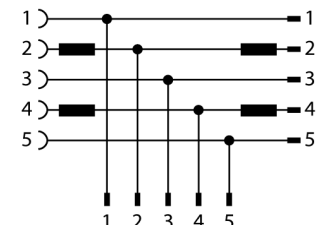

Type	RKSW4.5[5]-2RSSWS
Identnr.	6934899
I/O-verdeler	T-verdeler
Behuizing	kunststof, TPU, zwart
Connector A	Connector, connector - contraconnector, M12 × 1, B-gecodeerd
Aantal polen	5
Contactdrager	Kunststof, TPU, Paars
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Connector B	Contraconnector, M12 × 1, B-gecodeerd
Aantal polen	4
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Wartelmoer/-bout	Messing, CuZn, Vernikkeld
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67
Netwerkprotocol	PROFIBUS-DP
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	48V
Stroombelastbaarheid	0.4AA
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁹ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-30...+90°C

Toebehoren

Type	Ident no.		Afmetingen
TORQUE-WRENCH-SET-BUS	6936171	draaimomentsleutelset; greep met instelbaar draaimoment 0.4 - 1.0 Nm, instelwerktuig draaimoment, gaffelsleutel voor M8 (SW9), gaffelsleutel voor M12 (SW13), gaffelsleutel voor M12 (SW14)	