


EC-FKFDE3-1/16
industriële inbouwflens

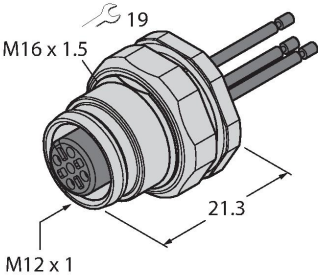

Technische gegevens



Type	EC-FKFDE3-1/16
Identnr.	6935161
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Recht, A-gecodeerd
Aantal polen	3
Contacten	Messing, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, TPU, Zwart
Dichtingsring	Kunststof, FPM/FKM
Flensbehuizing	roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Montagetype	achterwandmontage
Dichting schroefdraad	kunststof, NBR
Schroefdraad	M16 × 1,5
Aansluittype	draadaansluiting
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Vervuilingsgraad	3
Beschermingsklasse	IP67, (geschroefd)
Kabellengte	1 m
Aderisolatie	PVC
Aderdoorsnede	3 x 0.34 mm ²
Aderkleuren	BN, BU, BK
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ

Kenmerken




- M12x1-flenscontraconnector
- beschermingsgraad IP67
- roestvaststalen flensbehuizing
- Achterwandmontage
- aansluiting via draden
- 3-polig
- Litzedraadlengte: 1 m

  Contactconfiguratie



Achterwandmontage

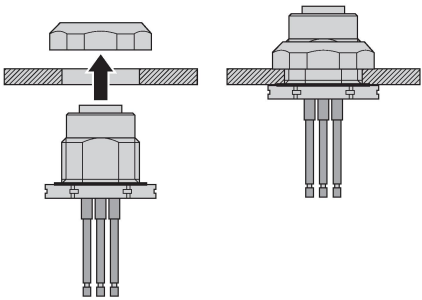

Technische gegevens

Mechanische en chemische eigenschappen

Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-30...+90 °C
-----------------------------------	--------------

Certificaten	CE
--------------	----