


AIDA-POWER-CC
Confectioneerbare connector – PushPull-Power-connectoren
conform AIDA
Connector, recht

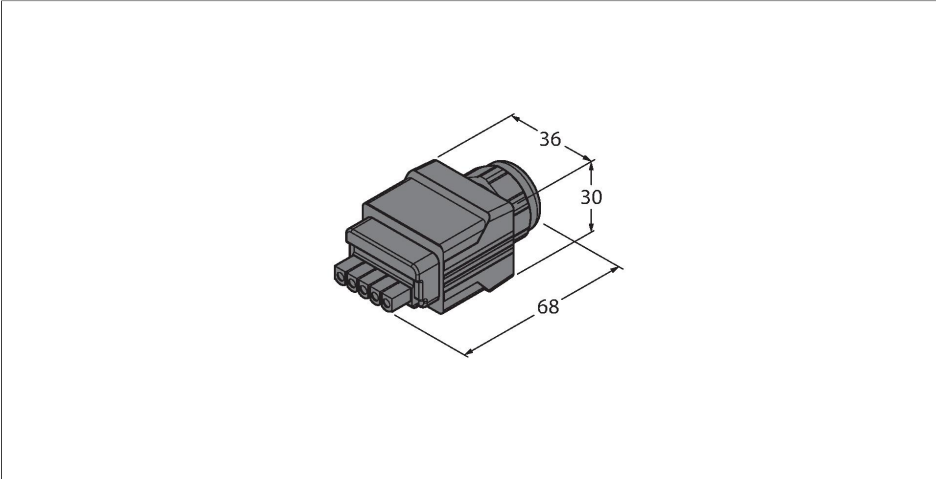

Technische gegevens

Type	AIDA-POWER-CC
Identnr.	6935632
Connector A	Connector, Recht
Aantal polen	5
Contacten	CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof, Zwart
Greep	Spuitgegoten zink, GD-Zn, vernikkeld
Externe diameter van de leiding	9...13 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	2.5 mm²
Aansluittype	trekveeraansluittechniek
Mechanische levensduur	> 500 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP65, IP67
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	24 V
Stroombelastbaarheid	16 A
Isolati weerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-40...+70 °C

Kenmerken

- trekveeraansluittechniek
- 5-polig
- kabeldiameter: 9.0 ... 13.0 mm
- Klemvermogen: 18-13 AWG
- RoHS-conform
- beschermingsgraad: IP65 en IP67

Titel aansluitschema

