


VC-BC21-0.220-K
Confectioneerbare connector – Model B

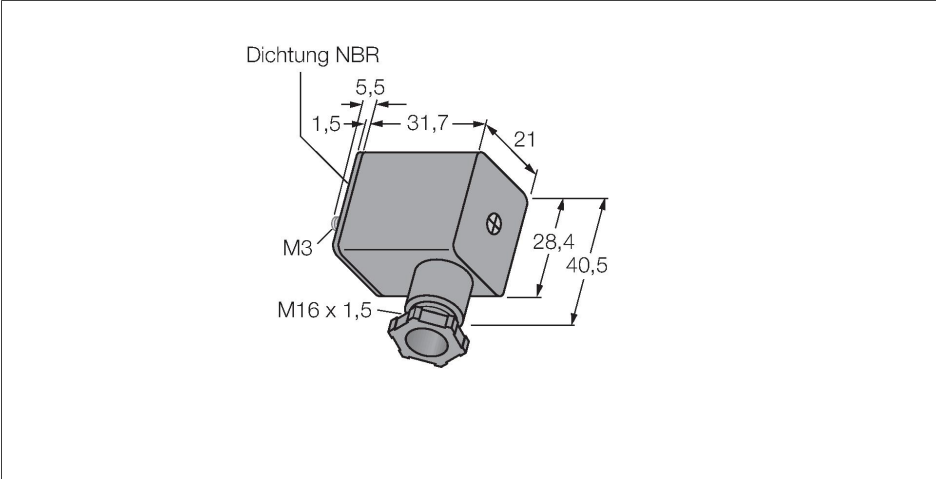

Technische gegevens

Type	VC-BC21-0.220-K
Identnr.	8028724
Connector A	Ventielconnector, Bouwvorm B
Aantal polen	2+PE
Contacten	Metaal
Contactdrager	Kunststof, PA6 GF30, Zwart
Greep	Kunststof, PA6 GF30, Zwart
Beschermcomponent	zonder beveiligingsschakeling
Dichtingsring	NBR
Schroefdraad	M16 × 1,5
Externe diameter van de leiding	6...8 mm
Aderdoorsnede/klemvermogen	0.25...1 mm ²
Aansluittype	schroef-/klem aansluiting
Mechanische levensduur	> 50 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP65, (gemonteerd)
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	10 A
Isolatieweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (vastgelegd)	-25...+80 °C

Kenmerken



- schroef-/klem aansluiting
- 2-polig + PE
- Kabeldiameter: 6...8 mm
- Aderdoorsnede: 3x1 mm²
- Centrale schroef: M3 × 33,5
- Schroefdraad: M16 × 1,5
- Beschermingsklasse: IP65
- Levering omvat:
 - ventielstekker, centrale schroef, druk-schroef, afdichting, afdichtring, drukring

Contactconfiguratie



schakelplan

