


Toebehoren Klemringkoppeling voor temperatuursensoren CF-M-3-N1/8-A4

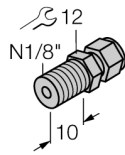

- klemringschroefaansluiting voor directe montage van temperatuursondes van de serie TP
- Metalen klemring
- Voor sonde met diameter van 3 mm
- Procesaansluiting buitendraad 1/8" NPT

Algemene beschrijving

klemringschroefaansluitingen worden gebruikt voor de drukvaste directe montage van temperatuursondes. Hiermee kunnen verschillende onderdompelingsdiepten van de sonde worden gerealiseerd. Bij de montage heeft de temperatuursonde direct contact met het medium, dit versnelt de reactie op temperatuurwijzingen.

| | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Type | CF-M-3-N1/8-A4 |
| Identnr. | 9910406 |
| Temperatuurbereik | |
| Meetbereik | -50...350 °C |
| Meetbereik | -58...662 °F |
| Mechanische gegevens | |
| Materiaal behuizing | roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L) |
| Materiaal dichtingsring | roestvast staal |
| Binnendiameter | 3.5 mm |
| Procesaansluiting | 1/8" NPT buitendraad |
| Drukweerstand | 100 bar |
| Max. aandraaimoment behuizingsmoer | 100 Nm |