


RSM FKM RKM 57

2-weg splitter – T-verdeler zonder kabel

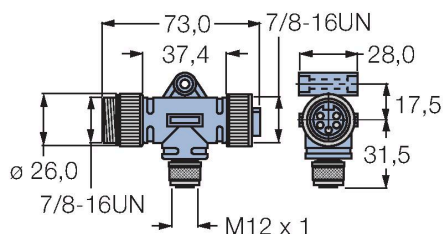

Kenmerken


- uitvoering: M12 aansluitstuk met twee 7/8"-uitgangen
- 5-polig T-stuk
- voor gebruik in CAN (DeviceNet™, CANopen)-toepassingen

Titel aansluitschema



Technische gegevens

Type	RSM FKM RKM 57
Identnr.	U0142
I/O-verdeler	T-verdeler, 2 -poort
Connector A	Contraconnector, M12 × 1, Recht
Aantal polen	5
Greep	Kunststof
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in geschroefde toestand
Connector B	Contraconnector, connector, 7/8"-16 UN, Recht
Contacten	Metaal, CuZn, Verguld
Contactdrager	Kunststof
Greep	Kunststof
Dichtingsring	Kunststof
Mechanische levensduur	> 100 Steekcycli
Beschermingsklasse	IP67, Enkel in ingestoken toestand
Netwerkprotocol	DeviceNet
Elektrische eigenschappen bij +20 °C	
Nominale spanning	250 V
Stroombelastbaarheid	4 A
Isolatiweerstand	≥ 10 ⁸ Ω
Elektrische weerstand	≤ 5 mΩ
Mechanische en chemische eigenschappen	
Omgevingstemperatuur (bewogen)	-40...+75 °C

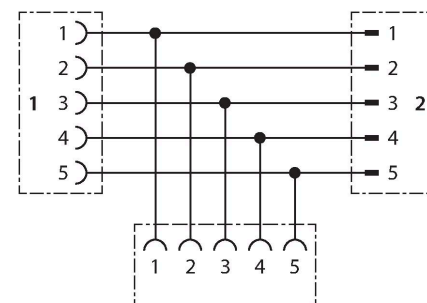

Technische gegevens

Instructie

Instructie

- Wij behouden ons het recht voor, zonder voorafgaande aankondiging technische wijzigingen door te voeren.