


MQDC2S-1215

Vision Systems – Connection Cable

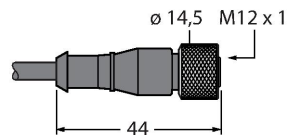

Dane techniczne

Typ	MQDC2S-1215
Nr kat.	3011421
Materiał obudowy	PVC
Połączenie elektryczne	M12 × 1, 12-przewodowy, 4.57 m
Temperatura pracy	-40...+105 °C
Klasa ochrony	IP67

Cechy charakterystyczne

- Dla:
 - IP68 Sealed P4
 - iVu BCR (ze zintegrowanym wyświetlaczem)
 - iVu Plus
- Zgodność CE
- 12-pinowe złącze żeńskie M12 x 1
- Średnica przewodu 7,50mm
- Długość przewodu: 4,57 m
- Wersja prosta