


B71121-0/21

Złącze 1 1/8" – Złącze rozbieralne

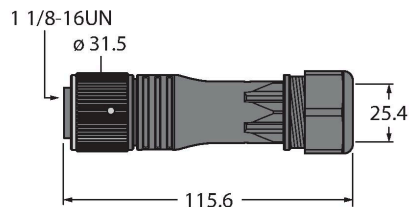

Cechy charakterystyczne

- Metalowa nakrętka
- Stopień ochrony IP67
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 12-pinów
- Gwint PG21
- Średnica przewodu 9,0 ... 16,0 mm

Przyporządkowanie styków



Dane techniczne

Typ	B71121-0/21
Nr kat.	6601605
Złącze A	Złącze żeńskie, 1 1/8"-16 UN, Prosty
Liczba pinów	12
Styki	CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	PA, Czarny
Nakrętka/śruba	mosiądz, CuZn, Niklowane
Gwint montażowy	PG21
External diameter of the cable	min. 13...18 mm
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	600 V
Prąd	7 A
Rezystancja izolacji	$\geq 10^8 \Omega$
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Stacjonarna	-40 °C...+105 °C