


VAS04-K-FS5

Złącze dla zaworu, typ A – adapter, złącze zaworowe - złącze męskie M12x1

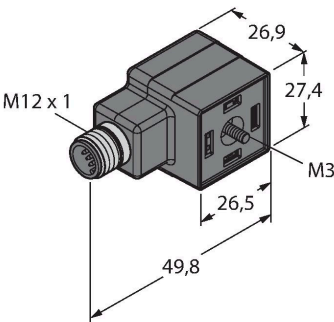


Dane techniczne

Typ	VAS04-K-FS5
Nr kat.	6606583
Złącze A	Adapter, Wykonanie A, złącze M12 × 1
Liczba styków	3+PE
Styki	Metal, CuSn, Posrebrzane
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny/pół-przezroczysty
Element ochronny	bez obwodu ochronnego
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, TPU
Display switch state	LED, Żółty/zielony
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP65, IP67, IP68, (zmontowane)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	24 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-30...+90 °C
Śruba montażowa	Mosiądz, CuZn, niklowane

Cechy charakterystyczne

- 3-piny + PE
- Projekt zgodny z DIN EN 175301-803
- Zgodność RoHS
- Stopień ochrony IP67 / IP69K
- Bez obwodu ochronnego

Przyporządkowanie styków

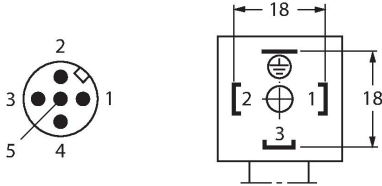

schemat obwodu

