


YP2-MFS4-2MFK3

Trójnik 2-drogowy – Rozgałęźnik Y bez kabla, złącze męskie M8 × 1 — 2 × złącze żeńskie M8 × 1

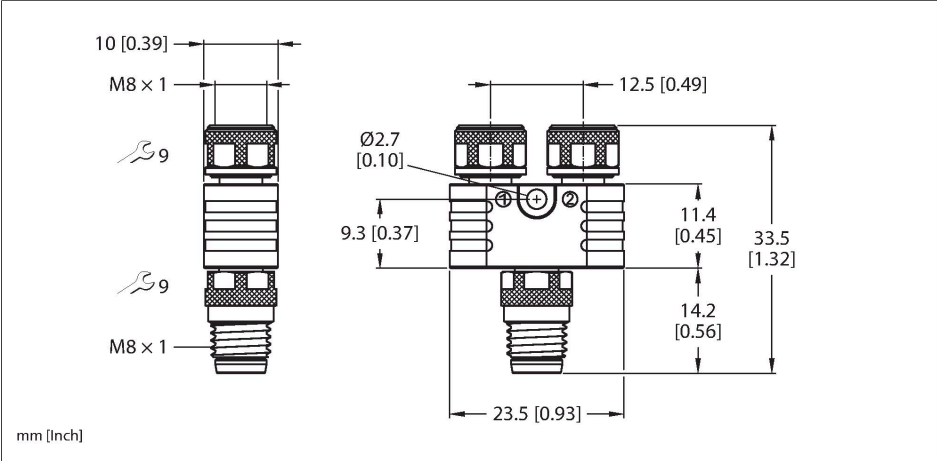

Dane techniczne

Typ	YP2-MFS4-2MFK3
Nr kat.	6636493
koncentrator sygnałów I/O	Rozgałęźnik Y, 2 -portowy
Złącze A	Złącza, M8 × 1
Typ ochrony	IP65, IP67, IP68
Złącze B	2 x złącze żeńskie, M8 × 1
Liczba pinów	4/3
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Nakrętka łącząca / śruba zabezpieczająca	mosiądz, CuZn, Niklowane
Moment dokręcający	0.5 ... 0.6 Nm
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Stopień ochrony	(skręcane razem)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	60 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (ruchomy)	-30...+80 °C





Cechy charakterystyczne



- Złącze męskie M8, 4-styk.
- Złącze żeńskie M8, 3-styk.
- Zgodność z RoHS
- Stopień ochrony IP67

Przyporządkowanie styków

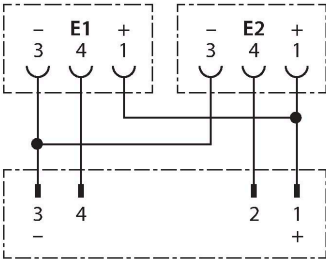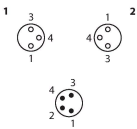

Akcesoria

TORQUE-WRENCH-SET-AS**6936170**

Zestaw kluczy dynamometrycznych;
uchwyty z regulowanym momentem
dokręcającym 0,4–1,0 Nm, klucz
dynamometryczny do złączy M8
(SW9), klucz czołowy do złączy M12
(SW 14)