


# BS8251-0

## Złącze rozbieralne

### Złącze męskie M12 × 1, kątowe

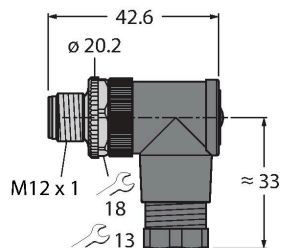

#### Dane techniczne

 
Typ	BS8251-0
Nr kat.	6904612
Złącze A	Złącza, M12 × 1, Kątowe, Kodowanie A
Liczba styków	5
Styki	CuZn, Powłoka Optalloy
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Gwint montażowy	PG7
External diameter of the cable	4...6 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.14...0.75 mm <sup>2</sup>
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 50 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
<b>Właściwości elektryczne w temp. +20 °C</b>	
Napięcie nominalne	60 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 <sup>8</sup> Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 8 mΩ
<b>Właściwości chemiczne i mechaniczne</b>	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+85 °C

#### Cechy charakterystyczne



- Kodowanie A
- Metalowa nakrętka łącząca
- Certyfikat UL
- Terminal zaciskowo-śrubowy
- Kodowanie A
- 5-stykowe
- Gwint PG7
- Średnica przewodu 4,0 ... 6,0 mm

#### Przyporządkowanie styków



## Dane techniczne

Certyfikaty

Certyfikat cULus

---