


BS12-0

Złącze rozbieralne

Złącze męskie M16 × 0,75, proste

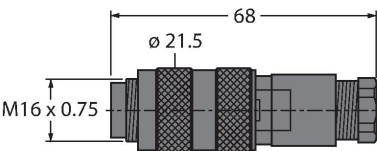

Dane techniczne

Typ	BS12-0
Nr kat.	6934767
Złącze A	Męskie, M16 × 0,75, Prosty
Liczba styków	12
Styki	Brąz,CuSn,Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PBT UL94-V0, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PA, Czarny
Nakrętka/śruba	Odlew ciśnieniowy cynku, GD-Zn, Niklowane
Gwint montażowy	PG9
External diameter of the cable	6...8 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.14...0.25 mm²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 500 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	1
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	60 V
Prąd	3 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 3 mΩ
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-40...+95 °C

Cechy charakterystyczne



- Połączenie lutowane
- Gwint PG9
- Średnica przewodu 6,0 ... 8,0 mm

Przyporządkowanie styków

