


EC-FKFDE3-1/16

Industrial flange connector

 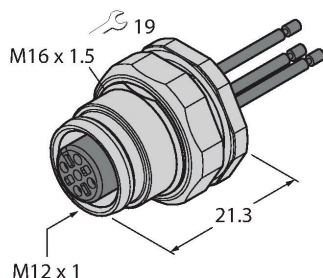


Cechy charakterystyczne




- Złącze żeńskie M12 × 1
- Stopień ochrony IP67
- Obudowa gniazda ze stali nierdzewnej
- Montaż od tyłu
- Podłączenia za pomocą osobnych żył
- 3-styk.
- Długość żył typu linka: 1 m

Przyporządkowanie styków



1	BN
4	BK
3	BU

Montaż od tyłu

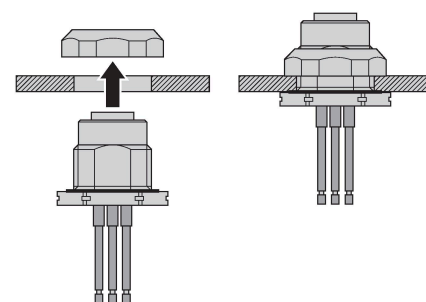

Dane techniczne

Typ	EC-FKFDE3-1/16
Nr kat.	6935161
Złącze A	Złącze żeńskie, M12 × 1, Prosty, Kodowanie A
Liczba styków	3
Styki	mosiądz, CuZn, Złoczone
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, TPU, Czarny
Uszczelnienie	Tworzywo sztuczne, FPM/FKM
Flange housing	stal nierdzewna, 1.4404 (AISI 316L)
Typ montażu	montaż na płycie bazowej
Screw-in thread seal	tworzywo sztuczne, NBR
Gwint montażowy	M16 x 1,5
Tryb połączenia	Podłączenie przewodu
Żywotność mechaniczna	> 100 Cykle dopasowania
Stopień zanieczyszczenia	3
Typ ochrony	IP67, (skręcone razem)
Długość przewodu	1 m
Izolacja żyły	PCW
Przekrój przewodu	3 × 0.34 mm ²
Kolory żył	BN, BU, BK
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	250 V
Prąd	4 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
rezystancja przewodzenia	≤ 5 mΩ

Dane techniczne

Właściwości chemiczne i mechaniczne

Temp. otoczenia (nieruchomy)	-30...+90 °C
------------------------------	--------------

Certyfikaty	CE
-------------	----