


VC-BC21-0.220-K
Złącze rozbieralne – Wykonanie B

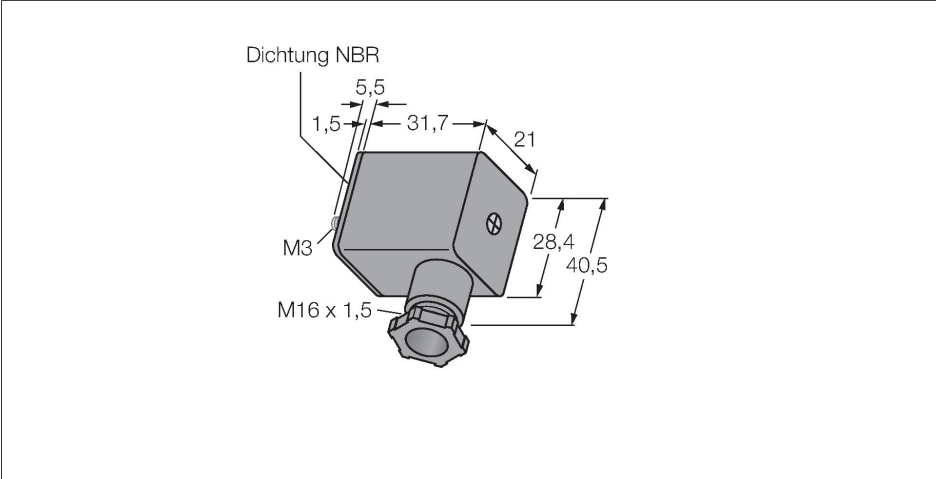

Dane techniczne

Typ	VC-BC21-0.220-K
Nr kat.	8028724
Złącze A	Złącze dla zaworu, Wykonanie B
Liczba styków	2+PE
Styki	Metal
Materiał wokół styków	Tworzywo sztuczne, PA6 GF30, Czarny
Uchwyt	Tworzywo sztuczne, PA6 GF30, Czarny
Element ochronny	bez obwodu ochronnego
Uszczelnienie	NBR
Gwint montażowy	M16 x 1,5
External diameter of the cable	6...8 mm
Przekrój poprzeczny rdzenia/możliwości mocowania	0.25...1 mm ²
Tryb połączenia	połączenie zaciskowe/nacinające
Żywotność mechaniczna	> 50 Cykle dopasowania
Typ ochrony	IP65, (zmontowane)
Właściwości elektryczne w temp. +20 °C	
Napięcie nominalne	250 V
Prąd	10 A
Rezystancja izolacji	≥ 10 ⁸ Ω
Właściwości chemiczne i mechaniczne	
Temp. otoczenia (nieruchomy)	-25...+80 °C

Cechy charakterystyczne



- Terminal zaciskowo-śrubowy
- 2 styki + PE
- Przejściówka przewodu: 6...8 mm
- Przekrój przewodnika: 3 × 1 mm²
- Śruba centralna: M3 × 33,5
- Gwint montażowy: M16 × 1,5
- Stopień ochrony: IP65
- W zestawie:
 - złącze zaworu, śruba centralna, śruba dociskowa, uszczelka, pierścień uszczelniający i pierścień dociskowy

Przyporządkowanie styków



schemat obwodu

