


# Akcesoria

## gniazdo termiczne

### Dla czujników temperatury

### THW-6-TRI3/4-A4-L050

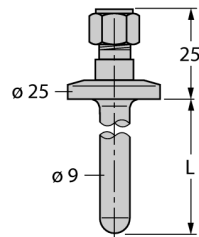

- Gniazda termiczne dla sond temperaturowych
- Średnica zakończenia 6 mm
- Łącznik Tri-Clamp 3/4" do podłączenia procesowego
- Głębokość zanurzenia 50 mm
- Do zastosowania w aplikacjach w przemyśle spożywczym i farmaceutycznym
- Chropowatość powierzchni  $R_a > 0,8 \mu\text{m}$

#### Opis ogólny

Gniazda termiczne chronią sondy pomiarowe przed agresywnym chemicznie medium i wysokim ciśnieniem. Zapobiega się też w ten sposób bezpośredniemu kontaktowi z medium. Sonda pomiarowa może być wymieniana bez potrzeby przerywania procesu.

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Typ                                      | THW-6-TRI3/4-A4-L050 |
| Nr kat.                                  | 9910467              |
| <b>Zakres temperatur</b>                 |                      |
| Zakres pomiarowy                         | -50...350 °C         |
|                                          | -58...662 °F         |
| Głębokość zanurzenia L                   | 50 mm                |
| Outer diameter                           | 9 mm                 |
| <b>Dane mechaniczne</b>                  |                      |
| Materiał obudowy                         | Stal nierdzewna      |
| Internal diameter                        | 6.2 mm               |
| Podłączenie procesowe                    | Tri-Clamp 3/4"       |
| Wytrzymałość ciśnieniowa                 | 40 bar               |
| Maks. moment dokręcenia nakrętki obudowy | 100 Nm               |