


Accesorii piconet

Cu conector 7/8" pentru cablul de alimentare, 8-porturi


ZS2020-4308

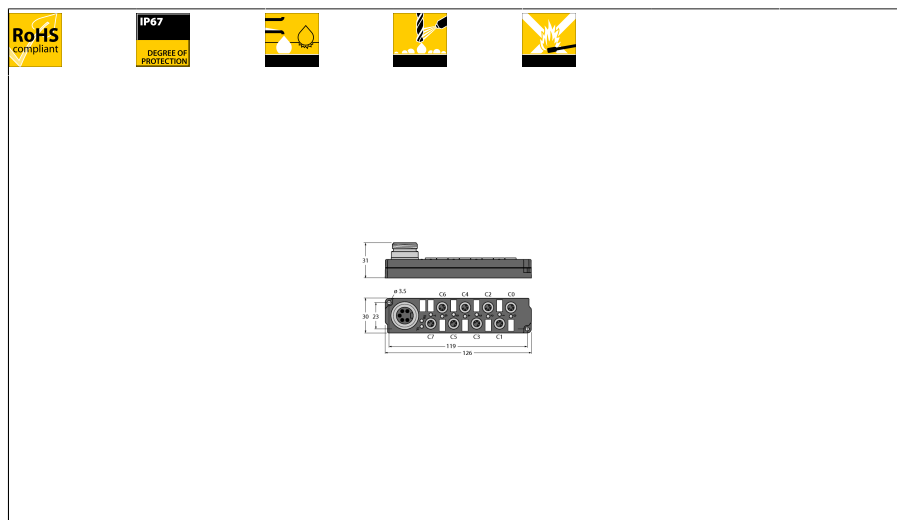

- Materialul carcasei: Nailon (PA6 GF30)
- Culoare carcasă: neagră
- Grad de protecție IP67
- Conform RoHS
- Port I/O (schemă conector): 4-pini
- LED (PNP circuit)



Schema de conexiuni

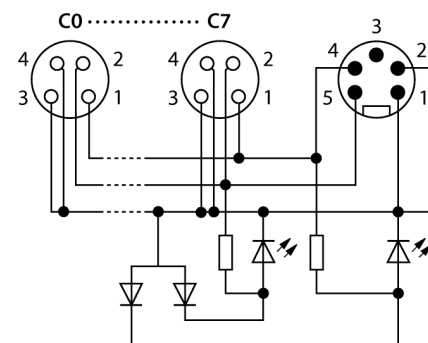

Tip	ZS2020-4308
Nr. ID	121173
Cutie cu joncțiuni I/O	Cutie de joncțiuni, 8-port
Carcasă	Plastic, PA6-GF30, negru
Funcție de comutare	PNP
port I/O	Mamă, M8 × 1
Număr de pini	4
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grup de terminale	Conectori, 7/8", leșire superioară
Număr de pini	5
Suportul contactelor	Plastic, TPU, Negru
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	24V
Curent	Max. 4 A
Rezistență de izolare	$\geq 10^9 \Omega$
Rezistență directă	$\leq 5 m\Omega$
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+70°C